

# AD-8121B

紙幅 44.5mm


## コンパクト・プリンタ



統計演算結果印字例

WT	17.45	g
NO. 7	18:34:04	
WT	17.39	g
NO. 8	18:34:15	
WT	17.43	g
NO. 9	18:34:20	
WT	17.47	g
NO. 10	18:34:28	
WT	17.59	g
N 10		
TOTAL	174.62	g
MAX	17.59	g
MIN	17.39	g
Σ	17.46	g
σ	0.061	g
CU	0.35	%
R	0.20	g

チャート印字例

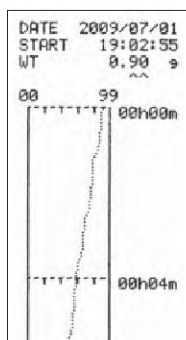

### 統計演算機能

計量値を統計処理し、結果を表示・出力する機能

### インターバル印字機能

(5秒、10秒、30秒、1分、5分、30分のいずれかを指定)

### カレンダー時計機能

### チャート印字機能

### 接続ケーブル 標準装備

※接続される機種またはオプションによって接続ケーブルの仕様が異なります。  
ご注文時に接続機種及びオプションの種類をご指定ください。

### 多種製品に接続可能

天びん、加熱乾燥式水分計、台はかり、個数計、インジケータなど

### ドットインパクト方式

### RS-232C / カレントループ入力選択可能

(接続機器にそれぞれの出力が必要)

### ACアダプタ 標準装備

方式	ドットインパクト方式
文字仕様	5×7ドット 約1.8(W)×2.5(H)mm
印字スピード	約1秒/行
印字文字数	16文字/行
電源	専用ACアダプタ(標準付属)または アルカリ乾電池(動作確認用アルカリ乾電池:単三×4本付属)
質量	約400g
外形寸法	180(W)×160(D)×80.5(H)mm
標準価格(税込価格)	¥65,000(¥68,250)
JANコード	4981046600866

#### 別売品

プリンタ用紙 AX-PP143-S ¥4,500(税込価格¥4,725)/10巻(紙幅44.5mm)  
インクリボン AX-ERC-05-S ¥7,200(税込価格¥7,560)/5個

# AD-8118C

紙幅 57.5mm

## ユニバーサル・プリンタ



ランダム印字モード 印字例

2009年 08月 15日 15:37分	15200kg	
CD 1	N	54200kg
CD 2	N	38450kg
CD 3	N	56.7kg
CD 4	N	33.2kg
CD 5	N	25.5kg
CD 6	N	33.2kg
94765.4kg		
SUB TOTAL		
2009年 08月 15日 15:38分	2400kg	
CD 1	N	293.0kg
CD 2	N	1490kg
CD 3	N	182.0kg
CH1		
40	N	25950kg
MAX	N	13200kg
MIN	N	1490kg
Σ	N	6485kg
σ	N	6045.0kg
R	N	13780kg
CH2		
40	N	795.0kg
MAX	N	1093.0kg
MIN	N	70.4kg
Σ	N	99.0kg
σ	N	13.9kg
R	N	30.5kg
CH3		
00	N	26345.0kg
MAX	N	15200kg
MIN	N	70.4kg
Σ	N	3293.2kg
σ	N	5227.4kg
R	N	13121.6kg

バッチ印字モード 印字例

2009年 08月 15日 10:45分	10	
No.12345678	10	
CH1		
CD 1	N	54200kg
CD 2	N	38450kg
CD 3	N	56.7kg
CD 4	N	33.2kg
CD 5	N	25.5kg
CD 6	N	33.2kg
94765.4kg		
2009年 08月 15日 10:47分		
No.12345678	20	
CH2		
CD 1	N	53000kg
CD 3	N	51.6kg
CD 4	N	44.0kg
93995.6kg		
LOT TOTAL		
2009年 08月 15日 10:47分	20	
No.12345678	20	
CH1		
CD 1	N	54200kg
CD 2	N	122450kg
CD 3	N	56.7kg
CD 4	N	77.1kg
CD 6	N	77.2kg
177861.0kg		
2009年 08月 15日 10:49分		
No.12345678	30	
CH3		
00	N	31500kg
MAX	N	15200kg
MIN	N	1450kg
Σ	N	6200kg
σ	N	5252.5kg
R	N	13750kg
CH4		
00	N	505.1kg
MAX	N	1093.0kg
MIN	N	70.4kg
Σ	N	181.0kg
σ	N	12.9kg
R	N	30.5kg
CH5		
100	N	32005.1kg
MAX	N	15200kg
MIN	N	70.4kg
Σ	N	3280.5kg
σ	N	4709.21kg
R	N	15121.6kg

### 外部表示器等(最大3台)接続可能

カレントループ出力(1Chのみ)により

### データ出力機器4台(インジケータ等)接続可能

(AD-8118C-02が必要)

### 統計演算/カレンダー機能

### ランダム印字、ダンプ印字、インターバル印字、バッチ印字

### すえ置き・パネルマウント共に可能

### テンキーによる印字フォーマット変更機能

### 多種製品に接続可能

天びん、台はかり、個数計、インジケータなど

### ドットインパクト方式

### RS-232C / カレントループ入力選択可能

(接続機器にそれぞれの出力が必要)

方式	ドットインパクト方式
文字仕様	5×7ドット 約1.7(W)×2.6(H)mm
印字スピード	約1.7秒/行
印字文字数	24文字/行
電源	AC100~240V
質量	約2.0kg
外形寸法	192(W)×192(D)×96(H)mm
標準価格(税込価格)	¥105,000(¥110,250)
JANコード	4981046603652

#### 別売品

AD-8118C-02 増設3ch入力ボード ¥45,000(税込価格¥47,250)  
AD-8118C-10 印字用紙自動巻き取り機 ¥85,000(税込価格¥89,250)  
プリンタ用紙 AX-PP137-S ¥5,000(税込価格¥5,250)/10巻(紙幅57.5mm)  
インクリボン AX-ERC-U9-S(黒) ¥6,800(税込価格¥7,140)/5個