


# LC-4102シリーズ

## シングルポイントロードセル／台秤タイプ

小型・軽量、小～中秤量の計量に最適（四隅調整済み）。  
 ゼロ、スパンとも、温度補償付き。  
 引張り・圧縮の両用。

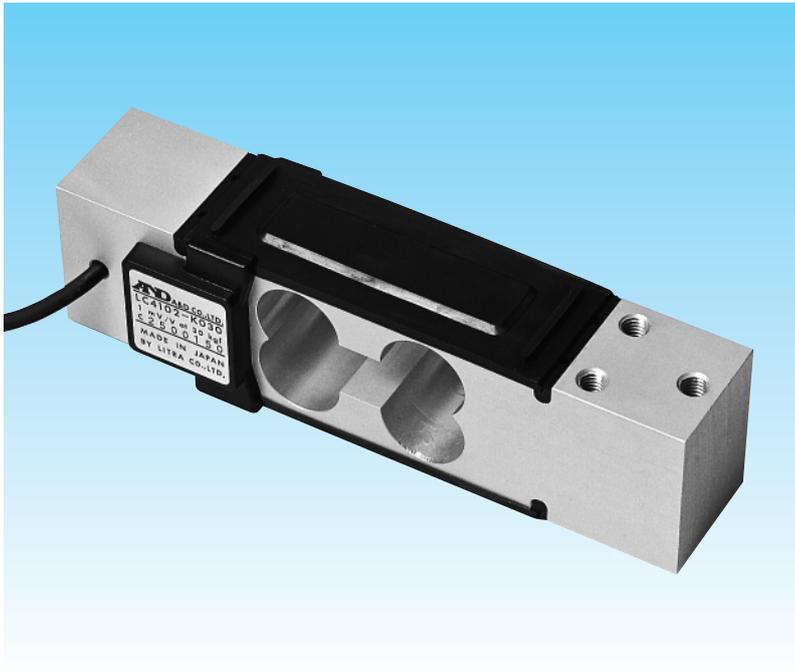

型式名	定格容量（質量）
LC-4102-K010	100N（10.20kg）
LC-4102-K015	150N（15.30kg）
LC-4102-K030	300N（30.59kg）
LC-4102-K060	600N（61.18kg）
LC-4102-K150	1.5kN（153.0kg）

### 仕様

- 定格出力 ————— 1.0197mV/V+15%—0%
- 許容過負荷 ————— 300% of R.C.
- 限界過負荷 ————— 400% of R.C.
- 総合誤差 ————— 0.015% of R.O.
- 推奨印加電圧 ————— DC5～12V
- 最大印加電圧 ————— DC15V
- 零バランス ————— 20±5% of R.O.
- 入力端子間抵抗 ————— 約400Ω
- 出力端子間抵抗 ————— 350±5Ω
- 絶縁抵抗 ————— 500MΩ/DC50V
- 温度補償範囲 ————— -10℃～40℃
- 零点の温度影響 ————— 0.04% of R.O./10℃
- 出力の温度影響 ————— 0.014% of Load/10℃ Typ.
- ケーブル太さ／長さ ——— φ4／1.5m
- 積面サイズ ————— 400×400mm
- 防塵・防水 ————— IP54

