




オールステンレス和算箱AD-4379SUS

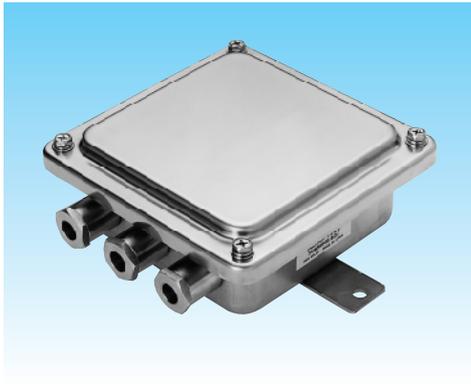


ステンレス(SUS304)仕様、
防塵・防水 IP67。
最大4点まで接続可能。
ロードセル出力の感度調整
トリマー付き。
φ4~φ12のロードセルケー
ブルに対応。
※ 適合ブッシュ選択

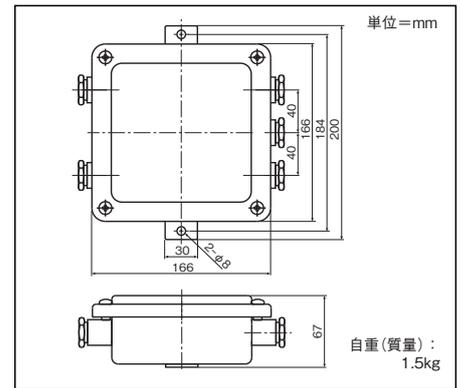


和算箱AD-4382

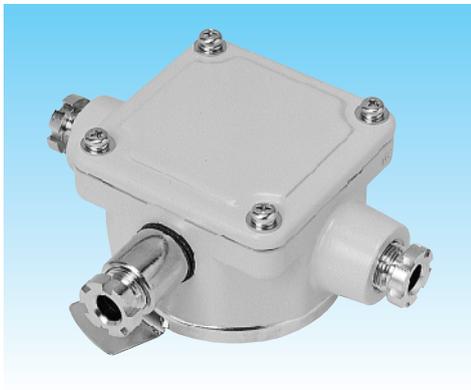

接続ロードセル2個専用。
防塵・防水 IP56。
ロードセル出力の感度調整
トリマー付き。

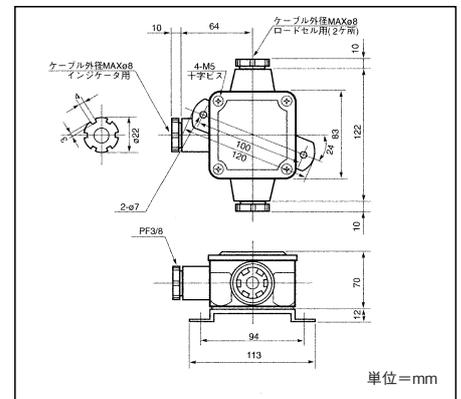


ジャンクションボックスAD-4380SUS/AD-4380

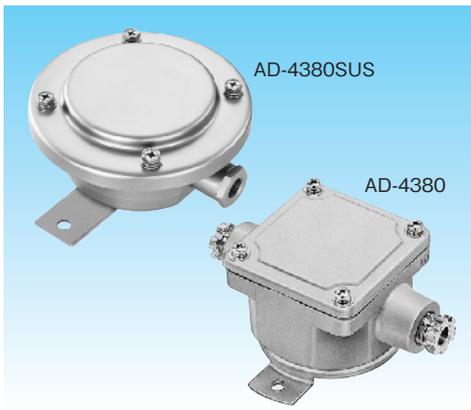


AD-4380SUS
延長用接続箱。
ステンレス(SUS304)仕様、
防塵・防水 IP67。
ロードセル出力の感度調整
トリマー無し。

AD-4380
延長用接続箱。
防塵・防水 IP56。
ロードセル出力の感度調整
トリマー無し。

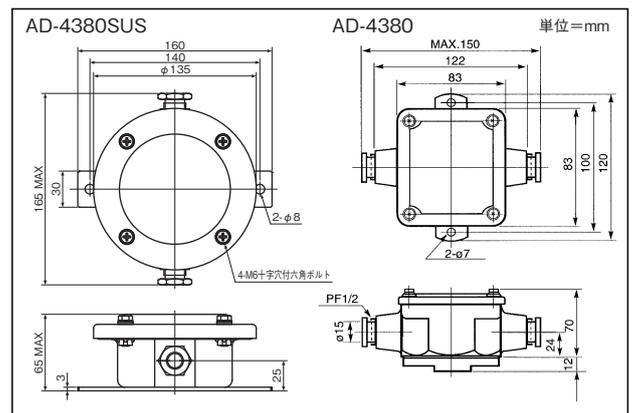

デジタルロードセル用接続箱AD-4388-4/AD-4388-6

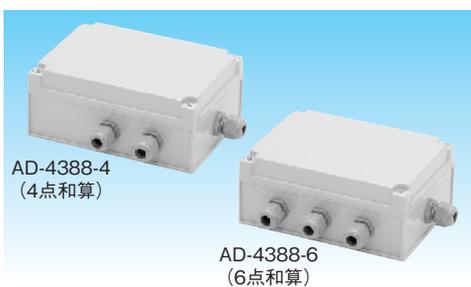

防塵・防水 IP67。

