

レタースケール

Letter Scale

大きな封筒でもOK!



UH-3201L-W

¥5,500(税抜)

- 大きな封筒でも表示が見えるスタンド構造
- 郵便料金表付属

UH-3201L-W	
ひょう量	3000g
最小表示	微量モード 0.1g単位で計量(0.5~100g)
	標準モード 1g単位で計量(2~3000g)
精度	微量モード ±5g(0.5~100g)
	標準モード ±2g(2~750g) ±3g(750~1500g) ±5g(1500~3000g)
使用範囲	0.5g~3000g
電源	単3形乾電池2本
寸法 W×D×H	150×190×40mm
質量	約440g(電池含む)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書

一般家庭用です。業務での使用には適しません。
防塵・防水ではありません。

家庭用

コンパクトスケール

Compact Scale

持ち運びに便利なポケットサイズ



HJ-150A/HJ-300A

¥4,500(税抜) ¥5,400(税抜)

- ポケットサイズ
- 見やすいバックライト付き液晶表示(文字高約12.8mm)
- 単4形乾電池2本で約100時間使用可能
- オートパワーオフ
- 風袋引き機能
- 計量皿としても使える保護カバー付き
- 精度確認用校正用分銅付き

取引・証明以外用

※ 家庭用特定計量器ではありません。

0.1g
0.1g単位ではかれる
150g/300g



	HJ-150A	HJ-300A
ひょう量	150g	300g
最小表示	0.1g	
計量範囲	0.2g~150g	0.2g~300g
電源	単4形乾電池2本	
寸法	約65(W)×100(D)×21(H)mm(保護カバー除く)	
計量皿寸法	約60(W)×65(D)mm	
質量	約95g(乾電池除く)	

計量皿の材質=樹脂

パーソナル体重計

Personal Health Scale

微かな違いも見える 50g 単位表示



最小表示 0.05kg

UC-321

¥13,000(税抜)

- 50g表示 パーソナル体重計
- パーソナル体重計の本格派!
- 風袋機能 赤ちゃん、ペットの体重を正確に計量
- 前回値差表示機能 体重の変化を表示
- BMI値表示機能 肥満・やせの国際基準
- ターゲット機能 設定目標との差を表示
- 31メモリ機能 変動確認が容易




最小表示 0.05kg

UC-322 ツインメモリ

¥9,000(税抜)

- 50g表示 パーソナル体重計
- ツインメモリ機能 2人で、それぞれ15回分記憶
- A4サイズ 小型・軽量・収納や持ち運びが容易
- BMI値表示機能 肥満・やせの国際基準

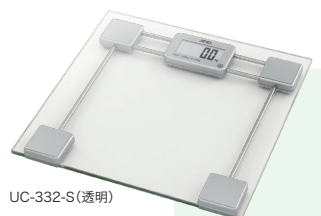

UC-332-S(透明)

最小表示 0.1kg

UC-332-S(透明)

¥4,000(税抜)

UC-332-W(ホワイト)

オープン価格

- 100g表示 パーソナル体重計
- ガラストップのシンプルなデザイン
- 薄さ2.4センチ
- 乗るだけですぐに測定開始
- オートパワーオフ

UC-332-W(ホワイト)



UC-330A-BK(ブラック)

最小表示 0.1kg

UC-330A-BK(ブラック)

UC-330A-W(ホワイト)

¥7,000(税抜)

- 100g表示 パーソナル体重計
- 家族にやさしい機能とデザイン
- 丸くてやさしいフォルム
- 数字が見やすいディスプレイ
- オートパワーオフ



UC-330A-W(ホワイト)

	UC-321	UC-322	UC-332-S/UC-332-W	UC-330A-BK/UC-330A-W
ひょう量	150kg	150kg	150kg	150kg
最小表示(自動切替)	50g(0~100kgまで) 100g(100~150kg)	50g(0~100kgまで) 100g(100~150kg)	100g	100g
電源	単3形乾電池4本		CR2032形リチウム電池1個	CR2032形リチウム電池1個
寸法	320(W)×314(D)×35(H)mm	295(W)×210(D)×40(H)mm	300(W)×300(D)×24(H)mm	350(W)×350(D)×41(H)mm