

# 切 断

## ★エコノ-ARIX

特長 / 均一な砥粒配列により抜群の切れ味と寿命を達成したエンジンカッタ専用スタンダードタイプ  
用途 / コンクリート、モルタル、U字溝

インチ	チップ厚 (mm)	穴径(mm)
10	2.4	25.4 ※30.5
12	2.8	20.0 22.0 25.4 ※30.5
14	3.0	20.0 ※30.5
16	3.2	※30.5

※各サイズ、穴径30.5mmの規格について、3種類の付属リング(22・22.5・25.4H)を標準装備

## ★SILVERII


特長 / コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ  
用途 / コンクリート、モルタル、U字溝

インチ	チップ厚 (mm)	穴径(mm)
12	2.8	※30.5

※穴径30.5mmの規格について、3種類の付属リング(22・22.5・25.4H)を標準装備

シルバーII


エコノ-ARIX

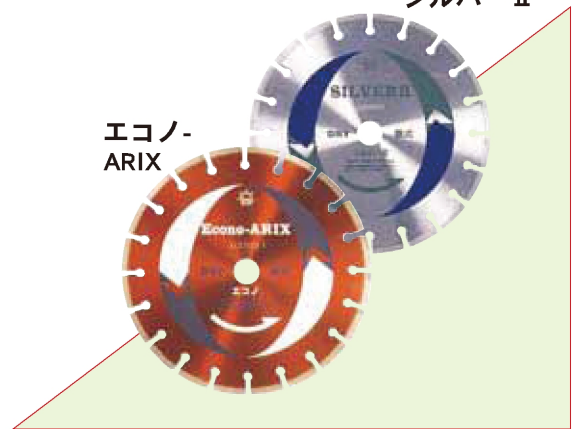

# 研 削

### ●ブルー〈シングルカップ〉

特長  
各種石材の面取り、バリ取り、平面・  
曲面研削に最適  
用途  
花崗岩全般、コンクリート

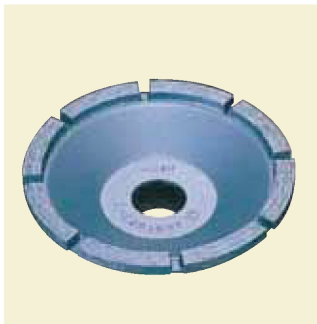

インチ	チップ幅 (mm)	穴径(mm)
4	7.0	15 20

### ●ブルー〈ダブルカップ〉

特長  
各種石材のコーナー部分の研削作業  
に最適  
用途  
花崗岩全般、コンクリート



インチ	チップ幅 (mm)	穴径(mm)
4	7.0	15 20

### ●プライムカップ〈シングルカップ〉

特長  
切れ味、使用感、経済性を重視した  
石材専用シングルカップホイール  
用途  
花崗岩全般



インチ	チップ幅 (mm)	穴径(mm)
4	7.0	15 20

### ●サーフェーサー

特長  
チップ間を樹脂で埋め、加工時の振動  
が少なくチップングに効果的  
用途  
花崗岩全般、コンクリート



インチ	チップ幅 (mm)	穴径(mm)
4	7.0	15 20 M10ネジ

### ●ライトグリーン〈シングルカップ〉

特長  
高能率研削が可能な優れた切れ味を  
発揮するコンクリート専用の普及品  
用途  
コンクリート



インチ	チップ幅 (mm)	穴径(mm)
4	7.0	15 20

### ●ライトグリーン〈ダブルカップ〉

特長  
各種コンクリートの平面、曲面、コー  
ナー部の研削作業に最適な普及品  
用途  
コンクリート



インチ	チップ幅 (mm)	穴径(mm)
4	7.0	15 20

### ●ライトグリーン〈Vカット〉


特長  
コンクリート構造物の壁面、床面に発  
生したクラック補修用V溝入れカッタ  
用途  
コンクリート、モルタル



インチ	チップ厚 (mm)	形状	穴径(mm)
4	10	90°V	20

### ●ライトグリーン〈Uカット〉

特長  
コンクリート構造物の壁面、床面に発  
生したクラック補修用U溝入れカッタ  
用途  
コンクリート、モルタル

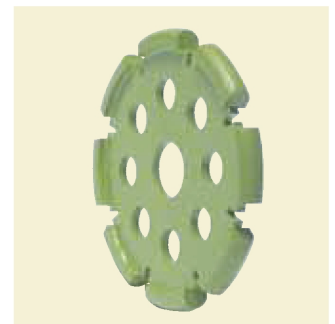

インチ	チップ厚 (mm)	形状	穴径(mm)
4	10	5R	20