

◆ ICF FLANGE SERIES ◆ ICFフランジシリーズ

Dimensions 単位:mm

ICF FIXED FLANGE ICF固定フランジ

(Material 材質:SUS304L or 316L)



SUS304L is standard for the Flange products.

Please specify "–6L" the end of the code, if SUS316L required.

Please specify "–R" the end of the code, if ROTATABLE FLANGE required.

For boltholes, please specify "H" for THRU or "T" for TAPPED. Extra sizes are available to order.

フランジは通常SUS304L製です。


SUS316Lの場合は、型番末に「-6L」と指示下さい。

回転フランジの場合は、型番末に「R」と指示下さい。

ボルト穴は、H=ホール、T=タップで指示下さい。

特殊寸法も製作いたします。

No.	Product code フランジ型番	Type 形状	φA	φB	φC	T	T1	φH	n	P.C.D	Pipe dia.(outer dia.)/パイプ外径
1	ICF70-H	a	70	ブランク	—	12.7	—	6.8	6	58.7	—
2	ICF70- 27.2H	b	70	27.5	25.2	12.7	5.3	6.8	6	58.7	27.2
3	ICF70- 34H	b	70	34.3	32.0	12.7	5.3	6.8	6	58.7	34.0
4	ICF70- 38H	b	70	38.5	35.5	12.7	5.3	6.8	6	58.7	38.0
5	ICF70- 41H	b	70	41.5	38.5	12.7	5.3	6.8	6	58.7	41.0
6	ICF70- 42.7H	c	70	43.1	41.0	12.7	5.3	6.8	6	58.7	42.7
7	ICF70- 38T	b	70	38.5	35.5	12.7	5.3	M6	6	58.7	38.0
8	ICF70- 41T	b	70	41.5	38.5	12.7	5.3	M6	6	58.7	41.0
9	ICF70-T	a	70	ブランク	—	12.7	—	M6	6	58.7	—
10	ICF114-H	a	114	ブランク	—	17.5	—	8.5	8	92.1	—
11	ICF114- 60.5H	b	114	60.8	58.5	17.5	9.5	8.5	8	92.1	60.5
12	ICF114- 63.5H	b	114	64.0	61.0	17.5	9.5	8.5	8	92.1	63.5
13	ICF114- 63.5T	b	114	64.0	61.0	17.5	9.5	M8	8	92.1	63.5
14	ICF114-T	a	114	ブランク	—	17.5	—	M8	8	92.1	—
15	ICF152-H	a	152	ブランク	—	20.0	—	8.5	16	130.2	—
16	ICF152-101.6H	b	152	102.0	97.0	20.0	11.0	8.5	16	130.2	101.6
17	ICF152-101.6T	b	152	102.0	97.0	20.0	11.0	M8	16	130.2	101.6
18	ICF152-T	a	152	ブランク	—	20.0	—	M8	16	130.2	—
19	ICF203-H	a	203	ブランク	—	22.0	—	8.5	20	181.0	—
20	ICF203-153H	b	203	153.5	148.5	22.0	12.5	8.5	20	181.0	153.0
21	ICF203-153T	b	203	153.5	148.5	22.0	12.5	M8	20	181.0	153.0
22	ICF203-T	a	203	ブランク	—	22.0	—	M8	20	181.0	—
23	ICF253-H	a	253	ブランク	—	25.0	—	8.5	24	231.8	—
24	ICF253-203H	b	253	203.5	198.5	25.0	12.5	8.5	24	231.8	203.0
25	ICF253-203T	b	253	203.5	198.5	25.0	12.5	M8	24	231.8	203.0
26	ICF253-T	a	253	ブランク	—	25.0	—	M8	24	231.8	—

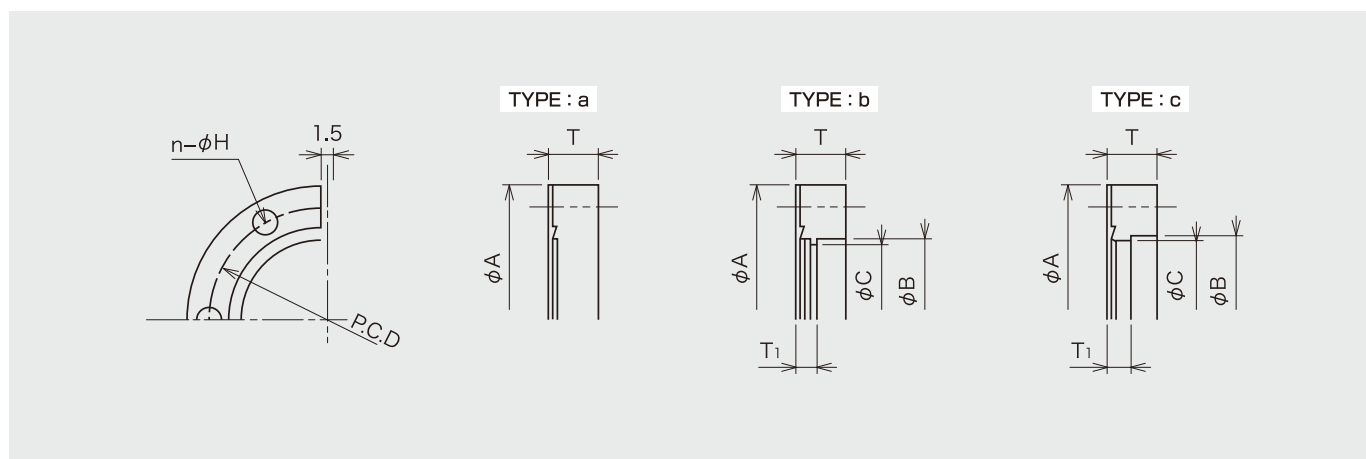

NWシリーズ

クランプシリーズ

アダプターシリーズ

超高真空ICFシリーズ

JISシリーズ

ISOシリーズ

フレキ・ペローシリーズ

関連製品