


TRANSFORMERS

BOX

トランス用屋内標準ケース

■S-シリーズ

標準色：マンセル5Y7/1(半ツヤ)

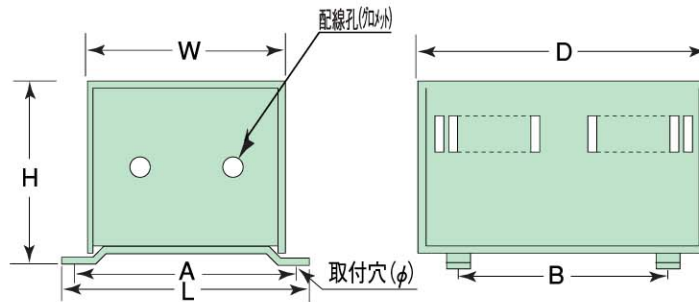


型番	適合する参考容量 (単相)	寸法 (単位: mm)						重量 (kg)	配線孔 (φ)	取付穴 (φ)
		W	H	D	L	A	B			
S-1	30VA~50VA	120	113	170	160	145	110	1.4	φ15	M5用
S-2	50VA~200VA	160	158	240	210	190	180	2.3	φ15	M6用
S-3	300VA~400VA	180	175	270	230	210	200	2.8	φ15	M6用
S-4	500VA~1kVA	220	200	320	280	255	230	4.0	φ18	M8用
S-5	1.2kVA~3kVA	260	305	350	320	295	260	6.2	φ18	M10用
S-6	4kVA~5kVA	392	392	350	450	425	180	9.5	φ28	M10用

※S-6 アイボルト付 (M8)

■TCシリーズ

標準色：マンセル5Y7/1(半ツヤ)

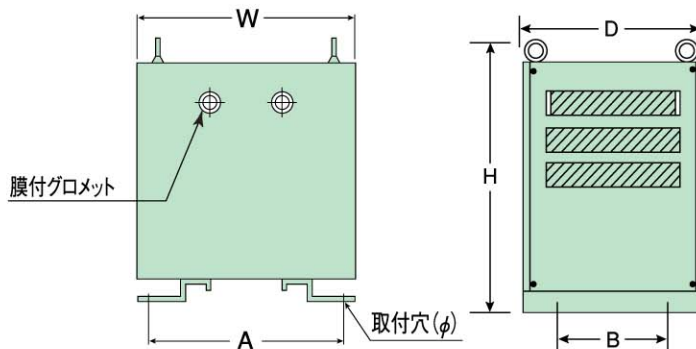

型番	適合する参考容量		寸法 (単位: mm)					重量 (kg)	配線孔 (φ)	取付穴 (φ)
	単相	三相	W	H	D	A	B			
TC-400	6kVA	3~6kVA	400	445	300	370	200	12.8	φ34	11
TC-500	7~15kVA	7.5~20kVA	500	595	400	470	250	23	φ40	13
TC-600	20~30kVA	25~40kVA	600	715	500	570	300	42	φ40	13
HC-700	35~50kVA	50kVA	700	800	600	660	500	54	—	15
HC-850	—	60~100kVA	850	850	800	810	700	69	—	15