


A10224 組式SP吊タン無し

スパイラルダクト管用の組式吊バンド。

●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10224 組式SP吊タン無し

単位(mm)

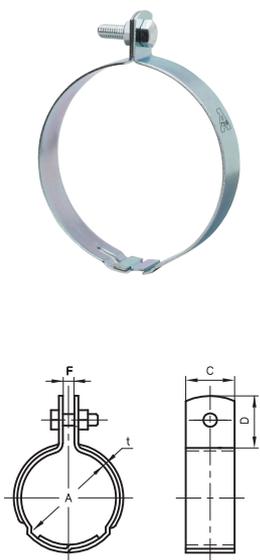

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入数(個)
0011	φ 75	80	1.6	25	M 8×25	26	8	
0026	φ 100	103	1.6	25	M 8×25	26	8	
0045	φ 125	128	1.6	25	M 8×25	26	8	
0050	φ 150	153	1.6	25	M 8×25	26	8	
0064	φ 175	178	1.6	25	M 8×25	26	8	
0079	φ 200	203	1.6	25	M 8×25	26	8	
0083	φ 225	228	1.6	25	M 8×25	26	8	
0098	φ 250	253	1.6	25	M 8×25	26	8	
0115	φ 275	278	1.6	25	M 8×25	26	8	
0120	φ 300	303	1.6	25	M 8×25	26	8	
0149	φ 325	328	1.6	32	M 8×30	26	8	
0134	φ 350	353	1.6	32	M 8×30	26	8	
0153	φ 375	378	1.6	32	M 8×30	26	8	
0168	φ 400	403	2.3	32	M10×30	26	8	
0172	φ 425	428	2.3	32	M10×30	26	8	
0187	φ 450	453	2.3	32	M10×30	26	8	
0191	φ 475	478	2.3	32	M10×30	26	8	
0204	φ 500	503	2.3	32	M10×30	26	8	

A10225 組式SP吊タン付


スパイラルダクト管用の組式吊バンド。

●「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。

●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10225 組式SP吊タン付

単位(mm)

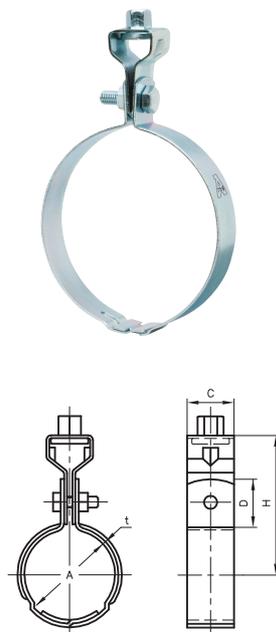

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	H	吊ボルト径	入数(個)
0019	φ 75	80	1.6	25	M 8×25	26	93	W ^{3/8}	
0023	φ 100	103	1.6	25	M 8×25	26	105	W ^{3/8}	
0038	φ 125	128	1.6	25	M 8×25	26	117	W ^{3/8}	
0042	φ 150	153	1.6	25	M 8×25	26	130	W ^{3/8}	
0057	φ 175	178	1.6	25	M 8×25	26	142	W ^{3/8}	
0061	φ 200	203	1.6	25	M 8×25	26	155	W ^{3/8}	
0076	φ 225	228	1.6	25	M 8×25	26	167	W ^{3/8}	
0095	φ 250	253	1.6	25	M 8×25	26	180	W ^{3/8}	
0108	φ 275	278	1.6	25	M 8×25	26	192	W ^{3/8}	
0112	φ 300	303	1.6	25	M 8×25	26	205	W ^{3/8}	
0269	φ 325	328	1.6	32	M 8×30	26	225	W ^{3/8}	
0127	φ 350	353	1.6	32	M 8×30	26	237	W ^{3/8}	
0273	φ 375	378	1.6	32	M 8×30	26	250	W ^{3/8}	
0288	φ 400	403	2.3	32	M10×30	26	261	W ^{3/8}	
0292	φ 425	428	2.3	32	M10×30	26	273	W ^{3/8}	
0305	φ 450	453	2.3	32	M10×30	26	286	W ^{3/8}	
0310	φ 475	478	2.3	32	M10×30	26	298	W ^{3/8}	
0324	φ 500	503	2.3	32	M10×30	26	311	W ^{3/8}	