




A15518 亜鉛鋼板SP吊タン無し

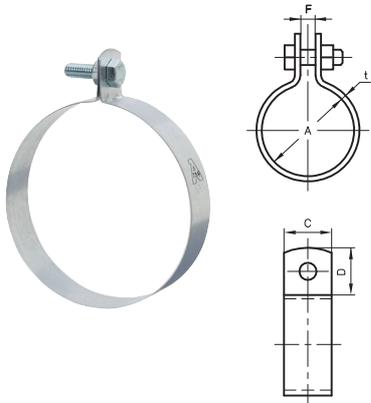

スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。


- 軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。
- 溶融亜鉛めっき鋼板製。

品番コード **A15518** 亜鉛鋼板SP吊タン無し

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入数 (個)
0013	φ 75	80	0.8	25	M8×25	26	6	
0028	φ 100	103	0.8	25	M8×25	26	6	
0032	φ 125	128	0.8	25	M8×30	26	6	
0047	φ 150	153	0.8	25	M8×30	26	6	
0051	φ 175	178	0.8	25	M8×30	26	6	
0066	φ 200	203	0.8	25	M8×30	26	6	
	φ 195	195	0.8	25	M8×30	26	6	

A15517 亜鉛鋼板SP吊タン付

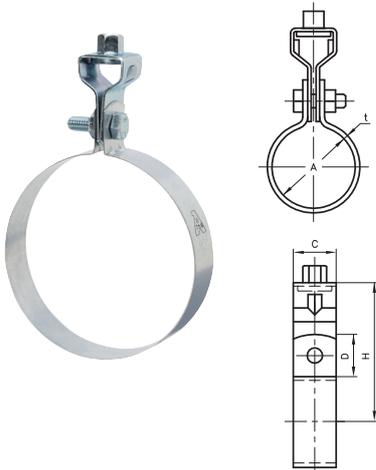

スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。


- 「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
- 軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。
- 溶融亜鉛めっき鋼板製。

品番コード **A15517** 亜鉛鋼板SP吊タン付

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	H	吊ボルト径	入数 (個)
0016	φ 75	80	0.8	25	M8×25	26	92	W ³ / ₈	
0035	φ 100	103	0.8	25	M8×25	26	104	W ³ / ₈	
0040	φ 125	128	0.8	25	M8×30	26	116	W ³ / ₈	
0054	φ 150	153	0.8	25	M8×30	26	129	W ³ / ₈	
0073	φ 175	178	0.8	25	M8×30	26	141	W ³ / ₈	
0088	φ 200	203	0.8	25	M8×30	26	154	W ³ / ₈	
	φ 195	195	0.8	25	M8×30	26	152	W ³ / ₈	

A10227 ステンSP吊タン付

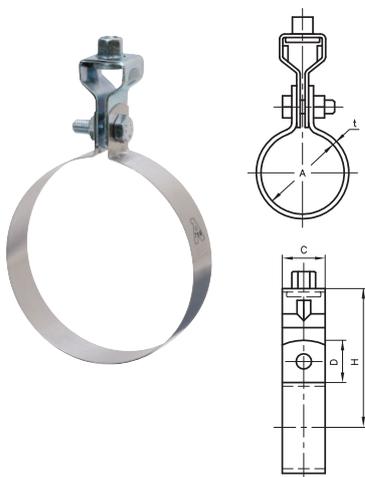

スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。

- 軽量専用のため、スパイラルダクト管以外の配管には使用しないでください。
- ダクト管を防食テープ等で絶縁してから使用してください。
- バンド本体はSUS430製。吊用タン、ボルトナットは鉄製。

品番コード **A10227** ステンSP吊タン付

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	H	吊ボルト径	入数 (個)
0013	φ 75	80	0.6	25	M8×25	26	92	W ³ / ₈	
0028	φ 100	103	0.6	25	M8×25	26	104	W ³ / ₈	
0032	φ 125	128	0.6	25	M8×30	26	116	W ³ / ₈	
0047	φ 150	153	0.6	25	M8×30	26	129	W ³ / ₈	
0051	φ 175	178	0.6	25	M8×30	26	141	W ³ / ₈	
0066	φ 200	203	0.6	25	M8×30	26	154	W ³ / ₈	
0085	φ 225	228	0.6	25	M8×30	26	166	W ³ / ₈	
0090	φ 250	253	0.6	25	M8×30	26	179	W ³ / ₈	
0102	φ 275	278	0.6	25	M8×30	26	191	W ³ / ₈	
0117	φ 300	303	0.6	25	M8×30	26	204	W ³ / ₈	
0121	φ 325	328	0.6	25	M8×30	26	216	W ³ / ₈	
0136	φ 350	353	0.6	25	M8×30	26	229	W ³ / ₈	
0155	φ 375	378	0.6	25	M8×30	26	241	W ³ / ₈	
0160	φ 400	403	0.6	25	M8×30	26	254	W ³ / ₈	

