


A10183 コレグッド

納期確認

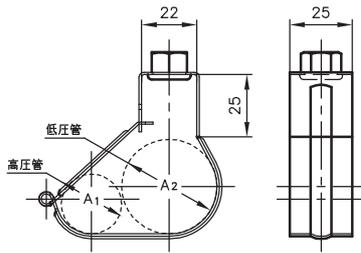

冷媒配管用の吊金具。

- 取付け作業は工具不要です。
- 冷媒管の支持に適した形状です。
- バンドの締過ぎによる断熱部の圧迫・結露の心配がなくなりました。
- 配管の仮置が出来ます。テープでの仮止めはいりません。
- 配管施工後の内外連線施工もスムーズです。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10183 コレグッド

単位 (mm)

サイズコード	型番	用途	適合サイズ	A1	A2	吊ボルト径	入数(個)
0017	SS	冷媒ペア被覆	12.7 × 6.35	25	32	W $\frac{3}{8}$	100
0021	S	冷媒ペア被覆	15.88 × 9.52 19.05 × 9.52	28	38	W $\frac{3}{8}$	100
0036	M	冷媒ペア被覆	19.05 × 12.7 22.22 × 12.7	35	40	W $\frac{3}{8}$	100
0055	L1	冷媒ペア被覆	22.22 × 15.88 25.4 × 12.7 25.4 × 15.88	36	45	W $\frac{3}{8}$	100
0060	L2	冷媒ペア被覆	(25.4 × 15.88) 28.58 × 12.7 28.58 × 15.88	38	50	W $\frac{3}{8}$	100

A12408 スピーディー

冷媒配管用の吊金具。

- 上昇・下降はバネ(下部)一ヶ所の操作だけでできるようになりました。
- セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業能力がよりアップしました。
- バンド取付と同時に、セーフティークリップにより自動的(反発力)にロックします。
- W $\frac{3}{8}$ 全ねじ棒だけではなく、8、9mmの丸棒にも取付固定できます。
- W $\frac{3}{8}$ 全ねじ棒耐荷重25kg。8、9mmの丸棒耐荷重12kg。
- 施工時におけるバンド脱落防止の必要がある為、全種類にセーフティークリップ装着しました。(PL法保険加入済)
- エポキシ樹脂電着塗装。

【使用方法】

1. 全ねじ棒及び丸棒は下から入れ込むと、取付作業は簡単にできます。
2. セーフティークリップを持ち上げて、バンドを外します。
3. バンド取付と同時に、セーフティークリップが自動的にロックします。
4. 上昇・下降は下部クリップを押しながら調整できます。

品番コード A12408 スピーディー

単位 (mm)

サイズコード	型番	用途	タイプ	適合サイズ	梱包数
0018	SG-46A	銅管クランプ	ペア被覆	$\frac{3}{8}$ ~ $\frac{5}{8}$ $\frac{1}{2}$ ~ $\frac{3}{4}$ 兼用	150
0022	SG-51A	銅管クランプ	ペア被覆	$\frac{5}{8}$ ~1 $\frac{5}{8}$ ~1 $\frac{1}{8}$ 兼用	100
0234	SG-95A	銅管クランプ	ペア被覆	35×60	50
0220	SG-3470A	銅管クランプ	ペア被覆	35×70	50
0249	SG-115A	銅管クランプ	ペア被覆	45×75	50
0376	SG-5A	塩ビ管クランプ	シングル	直径26mm (VP20)	100
0395	SG-10A	塩ビ管クランプ	シングル	直径32mm (VP25)	100
0408	SG-15A	塩ビ管クランプ	シングル	直径38mm (VP30)	100
0037	SG-20A	銅管クランプ 塩ビ管クランプ	シングル	直径46mm (VP20+保温材)	150
0412	SG-23A	塩ビ管クランプ	シングル	直径47mm (VP40)	100
0041	SG-25A	銅管クランプ 塩ビ管クランプ	シングル	直径52mm (VP25+保温材)	100
0056	SG-30A	銅管クランプ 塩ビ管クランプ	シングル	直径58mm (VP30+保温材)	100
0427	SG-35A	塩ビ管クランプ	シングル	直径60mm (VP50)	100
0075	SG-40A	銅管クランプ 塩ビ管クランプ	シングル	直径67mm (VP40+保温材)	100
0080	SG-50A	銅管クランプ 塩ビ管クランプ	シングル	直径80mm (VP50+保温材)	50
0111	SG-65A	銅管クランプ 塩ビ管クランプ	シングル	直径100mm (VP65+保温材)	50

