


### A10333 鋳鉄用立バンド

排水鋳鉄管用の蝶番式立バンド。

●電気亜鉛めっき仕上げ。



営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。

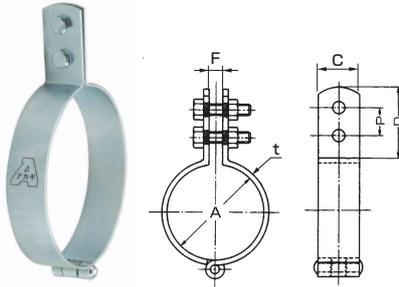

品番コード A10333 鋳鉄用立バンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0016	50	2	62	2.3	25	M 6×20	45	20	6	150
0035	75	3	84	2.3	25	M 6×20	45	20	6	
0040	100	4	109	2.3	25	M 6×20	45	20	6	
0054	125	5	134	3.2	32	M10×30	55	27	8	
0069	150	6	159	3.2	32	M10×30	55	27	8	


### A10354 ステン鋳鉄用立バンド

排水鋳鉄管用の蝶番式立バンド。

●SUS304製。



営業所により在庫商品が異なる場合がありますのでご確認ください。

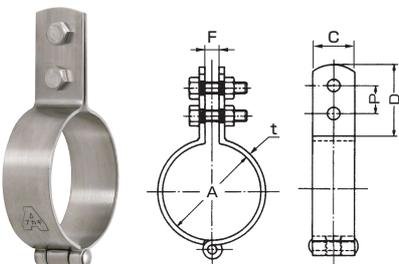

品番コード A10354 ステン鋳鉄用立バンド


単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0016	50A	2	62	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0035	75A	3	84	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0040	100A	4	109	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0054	125A	5	134	3.0	32	M10×35	55	27	8	
0069	150A	6	159	3.0	32	M10×35	55	27	8	

### A10334 組式鋳鉄用立バンド

排水鋳鉄管用の組式立バンド。

●電気亜鉛めっき仕上げ。

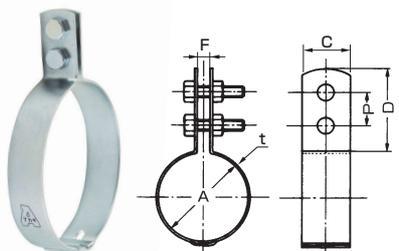

品番コード A10334 組式鋳鉄用立バンド

単位 (mm)


サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0013	75	3	84	2.3	25	M8×25	45	20	6	65
0028	100	4	109	2.3	25	M8×25	45	20	6	50
0032	125	5	134	3.2	32	M8×25	55	30	8	32
0047	150	6	159	3.2	32	M8×25	70	33	8	15

### A10336 TN立バンド

耐火二層管 (FDP) 用の蝶番式立バンド。

●パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。

●電気亜鉛めっき仕上げ。

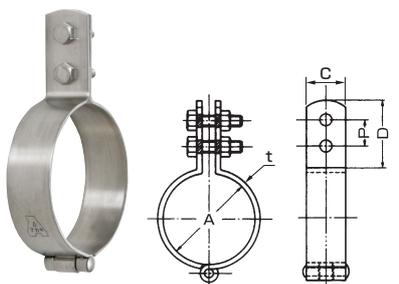

品番コード A10336 TN立バンド

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0018	40	63	2.3	25	M 6×25	45	20	6	200
0022	50	75~76	2.3	25	M 6×25	45	20	6	150
0037	65	91~92	2.3	25	M 6×25	45	20	6	120
0041	75	104~105	2.3	25	M 6×25	45	20	6	100
0056	100	131~132	2.3	25	M 6×25	45	20	6	100
0075	125	158~159	3.2	32	M10×30	60	27	8	60
0080	150	185~187	3.2	32	M10×30	60	27	8	50