

A10341 防振立バンド

納期確認

SGP管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。


- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10341 防振立バンド

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0018	15A	1/2	21.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	100
0022	20A	3/4	27.2	2.0	25	M 6×20	45	20	6	100
0037	25A	1	34.0	2.0	25	M 6×20	45	20	6	100
0041	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	100
0056	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 6×20	45	20	6	90
0075	50A	2	60.5	2.0	25	M 6×20	45	20	6	80
0080	65A	2 1/2	76.3	3.2	25	M 6×20	45	20	6	50
0094	80A	3	89.1	3.2	25	M 6×20	45	20	6	50
0107	100A	4	114.3	3.2	25	M 6×20	45	20	6	25
0111	125A	5	139.8	4.5	32	M10×30	55	27	8	
0126	150A	6	165.2	4.5	32	M10×30	55	27	8	

大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。

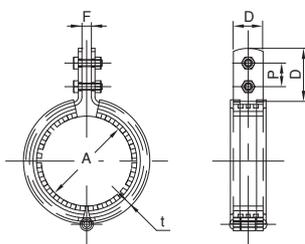

A10359 ステン防振立バンド10tゴム付

納期確認

SGP管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。

- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- SUS 304製。

品番コード A10359 ステン防振立バンド10tゴム付

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0012	15A	1/2	21.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0027	20A	3/4	27.2	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0031	25A	1	34.0	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0046	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0065	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0070	50A	2	60.5	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0084	65A	2 1/2	76.3	3.0	25	M 6×20	45	20	6	
0099	80A	3	89.1	3.0	25	M 6×20	45	20	6	
0101	100A	4	114.3	3.0	25	M 6×20	45	20	6	
0116	125A	5	139.8	4.0	32	M10×35	55	27	8	
0135	150A	6	165.2	4.0	32	M10×35	55	27	8	

大口径は、ゴムの形状が変わる場合もあります。

