

A10339 防振ハード立バンド

納期確認


SGP管用の防振補助立バンド。3mmゴム付。

- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10339 防振ハード立バンド

単位 (mm)

サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0010	15A	1/2	21.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0024	20A	3/4	27.2	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0039	25A	1	34.0	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0043	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0058	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0062	50A	2	60.5	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0077	65A	2 1/2	76.3	2.6	25	M 6×20	45	20	6	
0081	80A	3	89.1	2.6	25	M 6×20	45	20	6	
0096	100A	4	114.3	2.6	25	M 6×20	45	20	6	
0109	125A	5	139.8	4.5	32	M10×30	55	27	8	
0113	150A	6	165.2	4.5	32	M10×30	55	27	8	

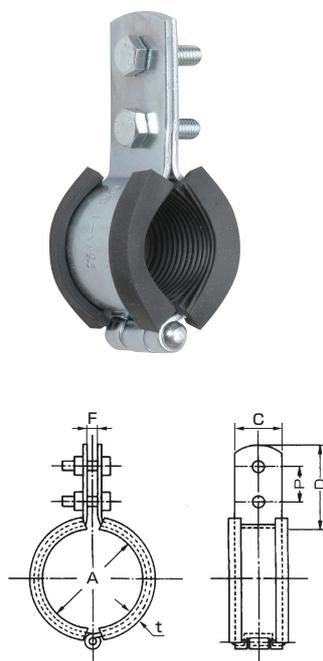

A10358 ステン防振立バンド3tゴム付

納期確認

SGP管用の防振補助立バンド。3mmゴム付。

- 本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
- SUS304製。

品番コード A10358 ステン防振立バンド3tゴム付

単位 (mm)

サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	P	F	入数 (個)
0015	15A	1/2	21.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0020	20A	3/4	27.2	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0034	25A	1	34.0	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0049	32A	1 1/4	42.7	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0053	40A	1 1/2	48.6	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0068	50A	2	60.5	2.0	25	M 6×20	45	20	6	
0072	65A	2 1/2	76.3	2.3	25	M 6×20	45	20	6	
0087	80A	3	89.1	2.3	25	M 6×20	45	20	6	
0091	100A	4	114.3	2.3	25	M 6×20	45	20	6	
0104	125A	5	139.8	3.0	32	M10×35	55	27	8	
0119	150A	6	165.2	3.0	32	M10×35	55	27	8	

