

A10367 T足




立バンド用の取付足。板プレス加工タイプ。

- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- SGP管の場合、最大寸法100Aまでご利用できます。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード **A10367 T足 (25幅)** 単位 (mm)

サイズコード	H	入数(個)
0014	50	350
0029	60	300
0033	70	250
0048	80	250
0052	100	180
0067	120	150
0071	150	150
0086	200	100

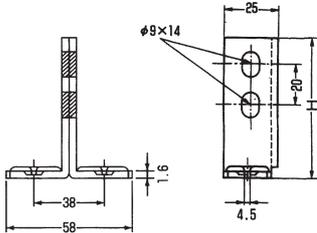

A11214 どぶめっきT足



立バンド用の取付足。板プレス加工タイプ。

- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- SGP管の場合、最大寸法100Aまでご利用できます。
- 溶融亜鉛めっき仕上げ。

品番コード **A11214 どぶめっきT足 (25幅)** 単位 (mm)

サイズコード	H	入数(個)
0024	50	350
0039	60	300
0010	70	250
0043	80	250
0058	100	180
0062	120	150
0077	150	150
0081	200	100

