


A10380 化粧木ねじ

立バンド用のねじ込み式取付足。木ビスタイプ。

- 木ビス用アンカーをご使用ください。
- 化粧座金は本体に溶接されているため、取り外しできません。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10380 化粧木ねじ

単位 (mm)

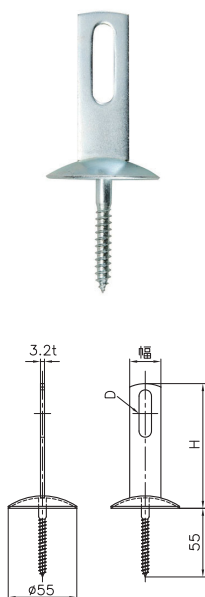

サイズコード	25 幅		
	H	D	入数(個)
0016	55	φ 10×38	150
0035	60	φ 10×38	150
0040	70	φ 10×38	130
0054	80	φ 10×38	120
0069	100	φ 10×38	100
0073	120	φ 10×38	90
0088	150	φ 10×38	70
0092	200	φ 10×38	60

サイズコード	32 幅		
	H	D	入数(個)
0105	55	φ 10×38	150
0110	60	φ 10×38	130
0124	70	φ 10×38	130
0139	80	φ 10×38	120
0143	100	φ 10×38	90
0158	120	φ 10×38	90
0162	150	φ 10×38	70
0177	200	φ 10×38	60


A10397 ステン化粧木ねじ

立バンド用のねじ込み式取付足。木ビスタイプ。

- 木ビス用アンカーをご使用ください。
- 化粧座金は本体に溶接されているため、取り外しできません。
- SUS304製。

品番コード A10397 ステン化粧木ねじ

単位 (mm)

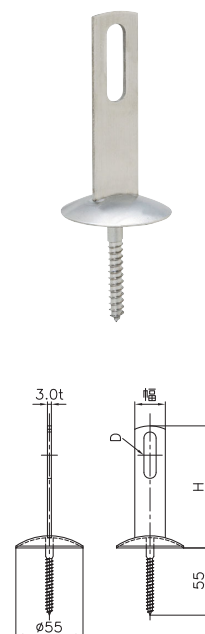

サイズコード	25 幅		
	H	D	入数(個)
0013	55	φ 10×38	150
0028	60	φ 10×38	150
0032	70	φ 10×38	130
0047	80	φ 10×38	120
0051	100	φ 10×38	100
0066	120	φ 10×38	90
0085	150	φ 10×38	70
0090	200	φ 10×38	70

サイズコード	32 幅		
	H	D	入数(個)
0102	55	φ 10×38	150
0117	60	φ 10×38	130
0121	70	φ 10×38	120
0136	80	φ 10×38	120
0155	100	φ 10×38	90
0160	125	φ 10×38	90
0174	150	φ 10×38	70
0189	200	φ 10×38	60