

A10381 割足

受注製作

立バンド用のコンクリート埋込式取付足。


●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10381 割足

単位(mm)

| サイズコード | サイズ | 25 幅 | | | |
|--------|-----|------|-------|----|-------|
| | | L | D | P | 入数(個) |
| 0013 | 100 | 100 | φ9×14 | 20 | |
| 0028 | 120 | 120 | φ9×14 | 20 | |
| 0032 | 150 | 150 | φ9×14 | 20 | |
| 0047 | 200 | 200 | φ9×14 | 20 | |
| 0051 | 300 | 300 | φ9×14 | 20 | |

| サイズコード | サイズ | 32 幅 | | | |
|--------|-----|------|--------|----|-------|
| | | L | D | P | 入数(個) |
| 0066 | 100 | 100 | φ11×18 | 27 | |
| 0085 | 120 | 120 | φ11×18 | 27 | |
| 0090 | 150 | 150 | φ11×18 | 27 | |
| 0102 | 200 | 200 | φ11×18 | 27 | |
| 0117 | 300 | 300 | φ11×18 | 27 | |

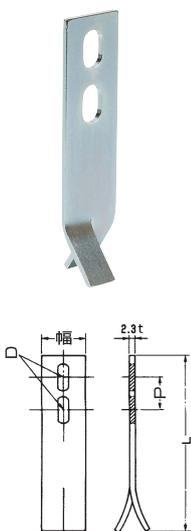

A10401 ステン割足

受注製作

立バンド用のコンクリート埋込式取付足。

●SUS304製。

品番コード A10401 ステン割足

単位(mm)

| サイズコード | サイズ | 25 幅 | | | |
|--------|-----|------|-------|----|-------|
| | | L | D | P | 入数(個) |
| 0018 | 100 | 100 | φ9×14 | 20 | |
| 0022 | 120 | 120 | φ9×14 | 20 | |
| 0037 | 150 | 150 | φ9×14 | 20 | |
| 0041 | 200 | 200 | φ9×14 | 20 | |
| 0056 | 300 | 300 | φ9×14 | 20 | |

| サイズコード | サイズ | 32 幅 | | | |
|--------|-----|------|--------|----|-------|
| | | L | D | P | 入数(個) |
| 0075 | 100 | 100 | φ11×18 | 27 | |
| 0080 | 120 | 120 | φ11×18 | 27 | |
| 0094 | 150 | 150 | φ11×18 | 27 | |
| 0107 | 200 | 200 | φ11×18 | 27 | |
| 0111 | 300 | 300 | φ11×18 | 27 | |



A10384 スーパー金具

支持金具接続部材。

●吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。

●電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10384 スーパー金具

単位(mm)

| サイズコード | 型番 | 用途 | 穴径 | 穴ピッチ |
|--------|------|-------|--------|------|
| 0015 | S-20 | 立バンド用 | φ7×φ5 | 20 |
| 0020 | S-30 | 吊バンド用 | φ10×φ5 | 30 |

