


6 差込み形 RJ管支持

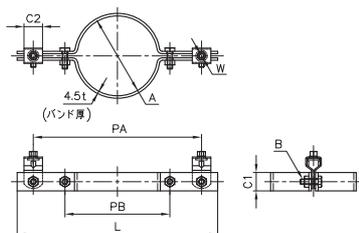

A17188 差込み形RJ管用支持金具

- (株)クボタ製差込み形RJ管(JIS G 5525)用支持金具です。
- 積水化学工業(株)製ラセンDVLP、DVLP管用にも使用できます。
- 現場の状況により、各指定寸法・防振ゴム付(3mm・10mm)の製作もお引受けいたします。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

注意 管種と設置状況により、パイプに緩衝材(防食テープ等)が必要な場合がありますので、ご確認をお願いします。

品番コード A17188 差込み形RJ管用支持金具


単位(mm)

サイズコード	サイズ	A	B	C1	C2	L	PA	PB	W
0015	80A	φ 89.1	M8×40L	25	25	217	187	127	W ^{3/8}
0020	100A	φ 114.3	M8×40L	25	25	243	213	153	W ^{3/8}

※差込み形RJ管用支持金具は、A10408床バンド+A10312吊用タンW^{3/8}を合わせたものです。

※ご要望に応じて全ねじボルト(指定された寸法)のご用意ができます。

6 差込み形 RJ管支持

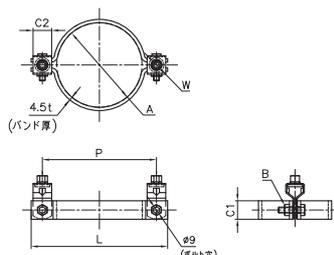

A16184 鑄鉄管 床吊タン付

- A17188の合わせバンドタイプです。
- (株)クボタ製差込み形RJ管(JIS G 5525)用支持金具です。
- 積水化学工業(株)製ラセンDVLP、DVLP管用にも使用できます。
- 現場の状況により、各指定寸法・防振ゴム付(3mm・10mm)の製作もお引受けいたします。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

注意 管種と設置状況により、パイプに緩衝材(防食テープ等)が必要な場合がありますので、ご確認をお願いします。

品番コード A16184 鑄鉄管 床吊タン付

単位(mm)

サイズコード	サイズ	A	B	C1	C2	L	P	W
0026	80A	φ 89.1	M8×30L	25	25	157	127	W ^{3/8}
0011	100A	φ 114.3	M8×30L	25	25	187	153	W ^{3/8}

※ご要望に応じて全ねじボルト(指定された寸法)のご用意ができます。