


A10632 どぶめっきUボルト

受注製作

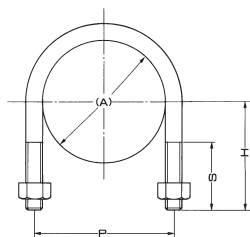

SGP管用のUボルト。

●溶融亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10632 どぶめっきUボルト

単位(mm)

サイズコード	径 称(A)	呼び径(B)	適合管 外径	ねじ径	P	H	S
0015	15A	1/2	21.7	W ³ / ₈	31	30	25
0020	20A	3/4	27.2	W ³ / ₈	37	34	25
0034	25A	1	34.0	W ³ / ₈	43	37	25
0049	32A	1 1/4	42.7	W ³ / ₈	52	43	28
0053	40A	1 1/2	48.6	W ³ / ₈	60	51	35
0068	50A	2	60.5	W ³ / ₈	72	57	35
0072	65A	2 1/2	76.3	W ³ / ₈	87	69	35
0087	80A	3	89.1	W ³ / ₈	100	75	35
0091	100A	4	114.3	W ³ / ₈	125	88	35
0104	125A	5	139.8	W ¹ / ₂	153	102	54
0119	150A	6	165.2	W ¹ / ₂	180	115	54
0123	200A	8	216.3	W ¹ / ₂	232	152	54
0138	250A	10	267.4	W ⁵ / ₈	286	188	80
0142	300A	12	318.5	W ⁵ / ₈	337	214	80


A10607 CL用Uボルト

外面被覆鋼管用のUボルト。

●有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10607 CL用Uボルト

単位(mm)

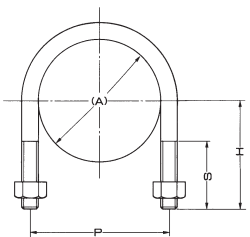

サイズコード	径 称(A)	呼び径(B)	適合管 外径	ねじ径	P	H	S
0012	15A	1/2	25.7	W ³ / ₈	38	32	25
0027	20A	3/4	31.2	W ³ / ₈	44	35	25
0031	25A	1	37.6	W ³ / ₈	50	40	25
0046	32A	1 1/4	46.3	W ³ / ₈	59	48	30
0065	40A	1 1/2	52.2	W ³ / ₈	65	51	30
0070	50A	2	64.1	W ³ / ₈	77	57	30
0084	65A	2 1/2	79.9	W ³ / ₈	93	70	35
0099	80A	3	92.7	W ³ / ₈	105	77	35
0101	100A	4	118.3	W ³ / ₈	130	90	35
0116	125A	5	143.8	W ¹ / ₂	160	110	50
0135	150A	6	170.2	W ¹ / ₂	186	125	50
0140	200A	8	221.3	W ¹ / ₂	238	150	50

A10623 ステンCL用Uボルト


納期確認

外面被覆鋼管用のUボルト。

●SUS 304製。

品番コード A10623 ステンCL用Uボルト

単位(mm)

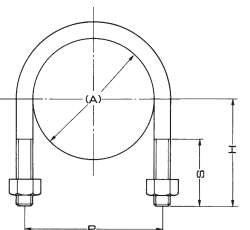

サイズコード	径 称(A)	呼び径(B)	適合管 外径	ねじ径	P	H	S
0016	15A	1/2	25.7	W ³ / ₈	38	32	25
0035	20A	3/4	31.2	W ³ / ₈	44	35	25
0040	25A	1	37.6	W ³ / ₈	50	40	25
0054	32A	1 1/4	46.3	W ³ / ₈	59	48	30
0069	40A	1 1/2	52.2	W ³ / ₈	65	51	30
0073	50A	2	64.1	W ³ / ₈	77	57	30
0088	65A	2 1/2	79.9	W ³ / ₈	93	70	35
0092	80A	3	92.7	W ³ / ₈	105	77	35
0105	100A	4	118.3	W ³ / ₈	130	90	35
0110	125A	5	143.8	W ¹ / ₂	160	110	50
0124	150A	6	170.2	W ¹ / ₂	186	125	50
0139	200A	8	221.3	W ¹ / ₂	238	150	50