


## A10434 デップサドル

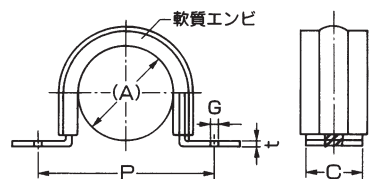

銅管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。

- 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
- 軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。


品番コード A10434 デップサドル

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適管外径	t	C	G	P	入 数 (個)
0019	10A	3/8	12.7	1.0	25	φ5	45	
0023	15A	1/2	15.88	1.0	25	φ5	48	
0038	20A	3/4	22.22	1.0	25	φ5	54	
0042	25A	1	28.58	1.0	25	φ5	62	

## A10435 ゴム付サドル

受注製作

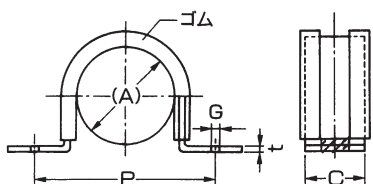

銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。

- 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。


品番コード A10435 ゴム付サドル

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適管外径	t	C	G	P	入 数 (個)
0016	32A	1 1/4	34.92	2.3	24	φ5	72	
0035	40A	1 1/2	41.28	2.3	24	φ5	77	
0040	50A	2	53.98	2.3	24	φ5	90	
0054	65A	2 1/2	66.68	2.3	24	φ5	113	
0069	80A	3	79.38	2.3	24	φ5	125	
0073	100A	4	104.78	2.3	24	φ5	150	

## A10457 ステンゴム付サドル

受注製作

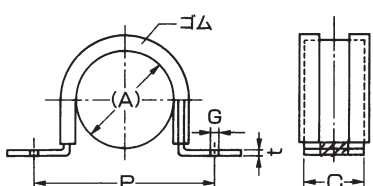

銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。

- 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
- 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
- SUS 304製。

品番コード A10457 ステンゴム付サドル

単位 (mm)

サイズコード	径 称 (A)	呼び径 (B)	適管外径	t	C	G	P	入 数 (個)
0047	32A	1 1/4	34.92	2.0	25	φ5	72	
0051	40A	1 1/2	41.28	2.0	25	φ5	77	
0066	50A	2	53.98	2.0	25	φ5	90	
0085	65A	2 1/2	66.68	2.0	25	φ5	113	
0090	80A	3	79.38	2.0	25	φ5	125	
0102	100A	4	104.78	2.0	25	φ5	150	