

三角ブラケットシリーズ

三角ブラケット

受注製作

A11182
赤さび止め三角ブラケット




横走り配管用の等辺山形鋼タイプ三角ブラケット。

- 下記寸法表以外にも現場の状況に応じた形状、寸法での製作を承っております。
- 表面処理をご指示ください。
- SS400製。

A11188
グレーさび止め三角ブラケット



A11185
どぶめっき三角ブラケット

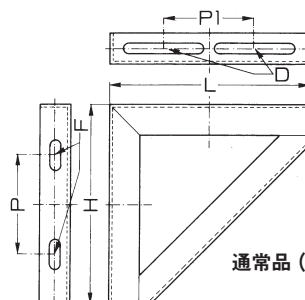

通常品 (右向き)

※左向きもご用意しております。ご相談ください。

三角ブラケット

単位 (mm)

| サイズコード | | | | | | 型番 | サイズ H×L | 使用山形鋼 | Uボルト用 | | ブラケット取付用 | |
|--------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|-----|----------|-----|
| A10659 | A11182 | A11183 | A11184 | A11185 | A11188 | | | | D | P1 | F | P |
| 生地 | 赤さび止め | ローバル | エンタンさび止め | どぶめっき | グレーさび止め | | | | | | | |
| 0019 | 0014 | 0011 | 0019 | 0016 | 0018 | K1-150 | 150×150 | 30×30×3 | φ11×50 | 60 | φ12×18 | 90 |
| 0023 | 0029 | 0026 | 0023 | 0035 | 0022 | K1-200 | 200×200 | 30×30×3 | φ11×80 | 90 | φ12×18 | 140 |
| 0038 | 0033 | 0045 | 0038 | 0040 | 0037 | K1-250 | 250×250 | 30×30×3 | φ11×105 | 115 | φ12×18 | 190 |
| 0042 | 0048 | 0050 | 0042 | 0054 | 0041 | K1-300 | 300×300 | 30×30×3 | φ11×130 | 140 | φ12×18 | 220 |
| 0057 | 0052 | 0064 | 0057 | 0069 | 0056 | K2-200 | 200×200 | 40×40×3 | φ11×80 | 90 | φ12×18 | 140 |
| 0061 | 0067 | 0079 | 0061 | 0073 | 0075 | K2-250 | 250×250 | 40×40×3 | φ11×105 | 115 | φ12×18 | 190 |
| 0076 | 0071 | 0083 | 0076 | 0088 | 0080 | K2-300 | 300×300 | 40×40×3 | φ11×130 | 140 | φ12×18 | 220 |
| 0095 | 0086 | 0098 | 0095 | 0092 | 0094 | K2-350 | 350×350 | 40×40×3 | φ11×150 | 160 | φ12×18 | 270 |

| サイズコード | | | | | | 型番 | サイズ H×L | 使用山形鋼 | Uボルト用穴を ご指示ください | | ブラケット取付用 | |
|--------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|------------|---------|--------------------|----|----------|-----|
| A10659 | A11182 | A11183 | A11184 | A11185 | A11188 | | | | D | P1 | F | P |
| 生地 | 赤さび止め | ローバル | エンタンさび止め | どぶめっき | グレーさび止め | | | | | | | |
| 0108 | 0103 | 0115 | 0108 | 0105 | 0107 | K3-250 | 250×250 | 50×50×4 | | | φ12×20 | 150 |
| 0112 | 0118 | 0120 | 0112 | 0110 | 0111 | K3-300 | 300×300 | 50×50×4 | | | φ12×20 | 200 |
| 0127 | 0122 | 0134 | 0127 | 0124 | 0126 | K3-350 | 350×350 | 50×50×4 | | | φ12×20 | 250 |
| 0131 | 0137 | 0149 | 0131 | 0139 | 0145 | K3-400 | 400×400 | 50×50×4 | | | φ12×20 | 300 |
| 0146 | 0141 | 0153 | 0146 | 0143 | 0150 | K3-450 | 450×450 | 50×50×4 | | | φ12×20 | 350 |
| 0165 | 0156 | 0168 | 0165 | 0158 | 0164 | K4-250 | 250×250 | 40×40×5 | | | φ12×20 | 150 |
| 0170 | 0175 | 0172 | 0170 | 0162 | 0179 | K4-300 | 300×300 | 40×40×5 | | | φ12×20 | 200 |
| 0184 | 0180 | 0187 | 0184 | 0177 | 0183 | K4-350 | 350×350 | 40×40×5 | | | φ12×20 | 250 |
| 0199 | 0194 | 0191 | 0199 | 0181 | 0198 | K4-400 | 400×400 | 40×40×5 | | | φ12×20 | 300 |
| 0201 | 0207 | 0204 | 0201 | 0196 | 0215 | K5-300 | 300×300 | 50×50×6 | | | φ12×20 | 200 |
| 0216 | 0211 | 0219 | 0216 | 0209 | 0220 | K5-350 | 350×350 | 50×50×6 | | | φ12×20 | 250 |
| 0235 | 0226 | 0223 | 0235 | 0213 | 0234 | K5-400 | 400×400 | 50×50×6 | | | φ12×20 | 300 |
| 0240 | 0245 | 0238 | 0240 | 0228 | 0249 | K5-500 | 500×500 | 50×50×6 | | | φ12×20 | 400 |

