


アクリサンデー板 透明

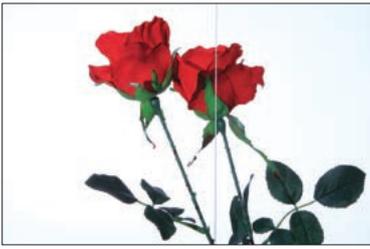

板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。

透明	強化透明	赤 透明	レモン 透明	オレンジ 透明	スカイブルー 透明	コバルト 透明
001	IR-001	102	212	252	301	302
ライトブルー 透明	サマーグリーン 透明	ラベンダー 透明	パープル 透明	ブルースモーク 透明	ブラウンスモーク 透明	蛍光黄緑 透明
310	362	370	373	530	550	993

種類	厚み	SS	S	M	L
透明(無色) 001	2mm/3mm/5mm	180×320	320×550	550×650	650×1100
強化透明 IR-001	1mm	180×320	320×550	550×650	650×1100
色透明	2mm/3mm	180×320	320×550	550×650	—

アクリサンデー板 半透明




裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。

赤 半透明	マゼンダ 半透明	バーミリオン 半透明	ローズピンク 半透明	レモンイエロー 半透明	アイボリー 半透明	黄 半透明
115	117	119	157	215	219	235
オレンジマダー 半透明	青 半透明	ウルトラマリン 半透明	緑 半透明	ピリジャン 半透明	乳白 半透明	強化乳白 半透明
257	315	317	365	367	432	IR-432

種類	厚み	SS	S	M	L
半透明	2mm/3mm	180×320	320×550	550×650	—
乳白半透明 432	2mm/3mm	180×320	320×550	550×650	650×1100
強化乳白半透明 IR-432	1mm	180×320	320×550	550×650	650×1100

アクリサンデー板 不透明

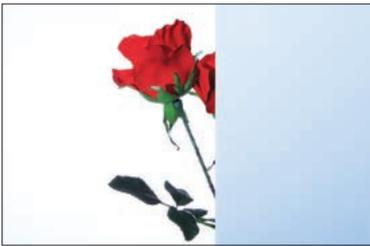


裏から光をあてても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。

白	黒	鏡シルバー
401	502	M-001

種類	厚み	SS	S	M	L
不透明(白)	2mm/3mm	180×320	320×550	550×650	650×1100
不透明(その他)	2mm/3mm	180×320	320×550	550×650	—

アクリサンデーEX板

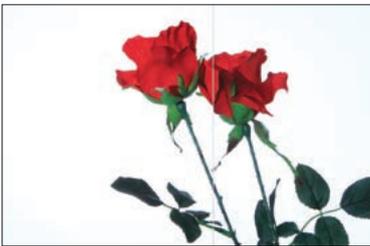


加工性、接着性に優れた、連続製板、押し出しグレード。

透明	乳半	白	黒	スモーク	ブラウン
EX001	EX432	EX402	EX502	EX530	EX550

種類	厚み	SS	S	M	L
透明	2mm/3mm/5mm	180×320	320×545	545×650	650×1090
その他	2mm/3mm	180×320	320×545	545×650	—

アクリサンデーMR板

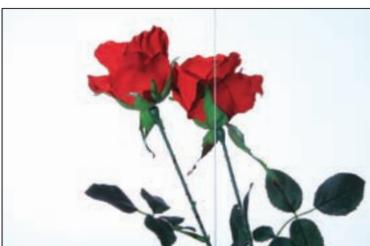

表面硬化処理により耐擦傷性をプラスし、キズがつきにくいタイプです。カウンター天板、窓ガラスやデスクマットなど、人や物の接触機会が多かつ美しく保ちたい用途に最適です。学校の窓にも多数採用されています(防球ネット除去対策)。

透明

MR-001

※アクリサンデー接着剤では接着できません。

種類	厚み	SS	S	M	L
透明	2mm/3mm/5mm	180×320	320×550	550×650	650×1100