


解説 1U コンセントバー

(注) HKC0530は対象外となります。

1U RACK MOUNT POWER DISTRIBUTION UNIT, DESCRIPTION


30Aの入力プラグを使って15A・20Aの電源を供給することができ、19インチラック1Uサイズに取付可能なブラケットが付いた多数口コンセントバーです。電気用品安全法(PSE)適合品なので、日本国内での使用が可能です。

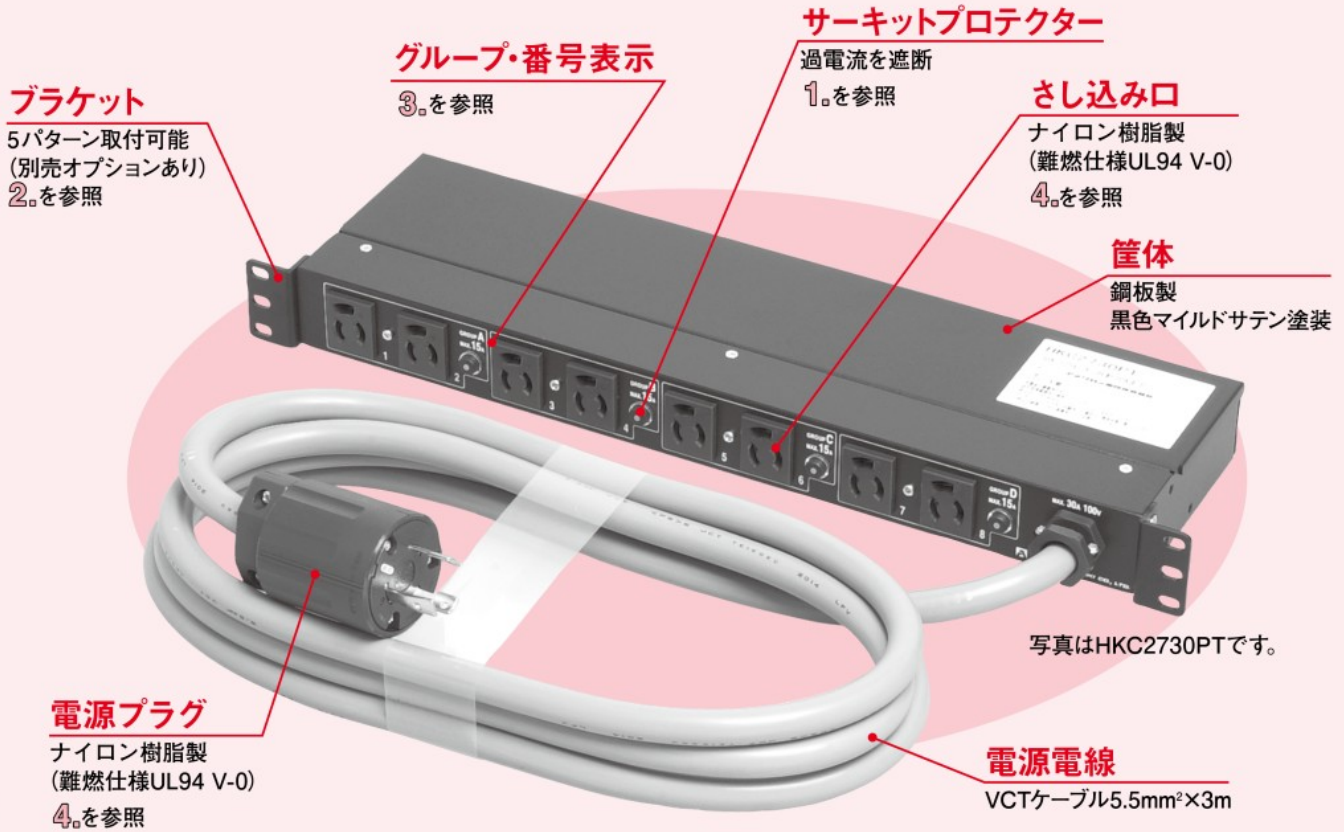

1Uコンセントバーの特長

1. サーマイトプロテクターを標準装備


15A出力品はさし込み口2個(1グループ)につき1ヶ、20A出力品はさし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知してピンが突出すると同時に電流を遮断するサーキットプロテクターを標準装備しています。

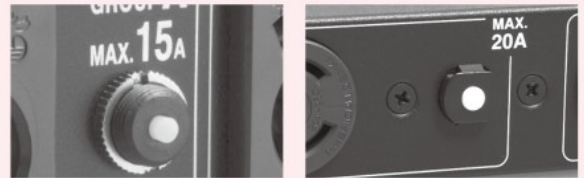

2. 5パターン取付可能なブラケット

※取付ねじ付属

ブラケットは本体両側へ5パターンの取付が可能です。ラックの水平方向や垂直方向、背面取付や側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。

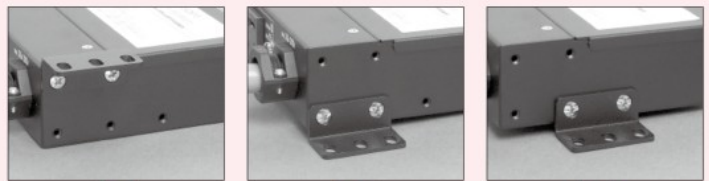

別売でフレームラックの40mm内側に1Uコンセントバーを設置させることのできるブラケットを用意。ラックの正面カバーを閉じた状態で、さし込み口へのプラグ挿入が可能です。

型番:HKC-SPT40B 標準価格:1,550円(2ヶ入、取付ねじ4本付属)

※詳しくはJ-16ページをご覧ください。

