 
 
 
 
 
 




## ■引掛形20A・30A用(ボス径φ40.5)

●プレートねじ付です。


形状寸法 Dimension	材質 Material	エンプラ(ナイロン樹脂) Nylon L=120			ステンレス Stainless L=115			新金 Aluminum L=120		
		表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
 1ヶ用ボックス φ41.5穴×1 1 Gang 1 Receptacle		—	—	—	<b>A</b>	161S	360	<b>B</b>	161A	380
 1ヶ用ボックス φ41.5穴×1 1 Gang 1 Receptacle		—	—	—	—	—	—	<b>B</b>	161A-U*1	510
 1ヶ用ボックス φ41.5穴×1 1 Gang 1 Receptacle		<b>C</b>	1161N	340	—	—	—	<b>B</b>	1161A	380
		<b>D-1</b>	1161N-100					<b>D-2</b>	1161A-100	450
		<b>E-1</b>	1161N-200					<b>E-2</b>	1161A-200	
		<b>F-1</b>	1161N-400					<b>F-2</b>	1161A-400	
 2ヶ用ボックス*2 φ41.5穴×2 2 Gang 2 Receptacle		—	—	—	<b>A</b>	161-1S	720	—	—	—
 2ヶ用ボックス*2 φ41.5穴×2 2 Gang 2 Receptacle		—	—	—	—	—	—	<b>B</b>	1161-1A	760
 3ヶ用ボックス φ41.5穴×2 3 Gang 2 Receptacle		—	—	—	<b>A</b>	161-2S	1,210	—	—	—
 3ヶ用ボックス φ41.5穴×2 3 Gang 2 Receptacle		—	—	—	—	—	—	<b>B</b>	1161-2A	1,140

\*1 3310-L5UL / 3320-L6UL / 4320-L15UL専用(ユニファイねじ付)

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

\*2 接続使用時にはプラグ径にご注意ください。

(注) 埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。詳しくはA-8ページ「2.施工にあたって」をご参照ください。

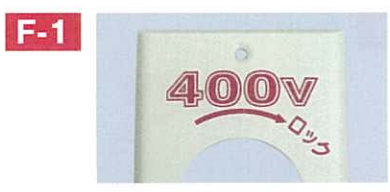


### プレート用ラベル

**LB-S:LB-Sラベル (別売)**

定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。

標準価格:760円(10枚入)

※詳しくはM-3ページをご覧ください。



K  
プレート

埋込コンセント用プレート 引掛形

詳しい製品の取扱い方法に関しましては、巻頭カラーページ「製品の取扱い方法」に掲載されていますので、ご覧ください。

