



埋込コンセント用プレート **引掛形** **抜止形**

WALL PLATE FOR LOCKING RECEPTACLE

プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形・抜止形埋込コンセント用のプレートです。

■引掛形60A用(ボス径φ70.5)

●プレートねじ付です。

形状寸法 Dimension	材質 Material	エンプラ(ナイロン樹脂) Nylon L=120			ステンレス Stainless L=115			新金 Aluminum L=120		
		表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
	2ヶ用ボックス φ71.5穴×1 2 Gang 1 Receptacle	なし	461N	490						
		E-1	461N-200	540	A	461S	720	B	461A	760
		F-1	461N-400							

(注) 埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。詳しくはA-8ページ「2.施工にあたって」をご参照ください。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

■引掛形・抜止形15A 複式用

●プレートねじ付です。

形状寸法 Dimension	材質 Material	エンプラ(ナイロン樹脂) Nylon L=120			ステンレス Stainless L=115			新金 Aluminum L=120		
		表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	表示 Display	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)
	1ヶ用ボックス 小判穴×2 1 Gang 1 Duplex Receptacle	D-1	101N-100	340	A	101S	360	B	101A	380
		E-1	101N-200		H	101CS	400	H	101CA	420
		G	101CN-100							
	1ヶ用ボックス 角穴×2 1 Gang 1 Horizontal Duplex Receptacle	C	1101N	340	—	—	—	B	1101A	380
	2ヶ用ボックス 小判穴×4 2 Gang 2 Duplex Receptacle	—	—	—	A	101-1S	720	B	101-1A	760
	2ヶ用ボックス 角穴×4 2 Gang 2 Horizontal Duplex Receptacle	—	—	—	—	—	—	B	1102A	830


(注) 埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。詳しくはA-8ページ「2.施工にあたって」をご参照ください。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

K
プレート

プレート表面の表示例

写真 **A** ~ **J** は上表の「表示」欄に対応しています。

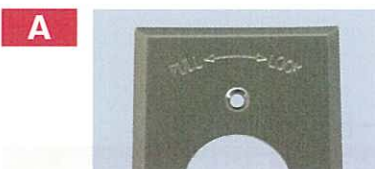

埋込コンセント用プレート
引掛形・抜止形



埋込コンセント用プレートの
対応製品・掲載ページ



コンセント
(C-1~)



オプション
パーツ
(M-1~)