



30A・60A・100A防水形コードコネクタボディ用防水カバー

30A・60A・100Aの防水形コードコネクタボディに取り付けることによって、それぞれ未使用時の防水性を保つことができます。JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65*相当品です。

WKは60A埋込コンセントに取り付けることで、また、WK100は100Aフランジコンセントに取り付けることで、いずれも未使用時にさし込み口にホコリの侵入を防ぐことができます(非防水仕様)。

*表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはA-13ページをご覧ください。



100A防水形コードコネクタボディとWK100




WK100取付状態




WK: 60A用カバー


WK30

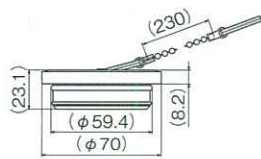

WK

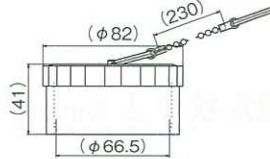

WK100

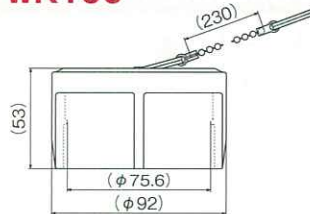

■製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	適用コードコネクタボディ Applicable Connector Body	適用コンセント Applicable Receptacle
WK30	1,710	3314RW・L5・3324RW・L6・3324RW・3364RW・4324RW・4324RW-L15・4364RW	—
WK	2,080	3624RW・3664RW・4624RW・4664RW	3620・3660・4620・4660
WK100	2,880	31024RW・31064RW・41024RW・41064RW	31026・31066・41026・41066

*標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



カバー各種

オプション
M