


端子および接続子

プラスチックリップ端子


丸型端子

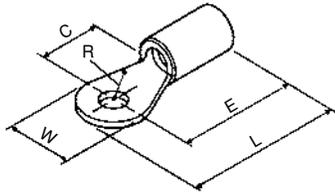

適用電線		絶縁体の色	型番	絶縁被覆径	穴径	寸法				適用工具
AWG	mm <sup>2</sup>					C	W	E	L	
22-16 **	0.25~1.65	赤	171510-2	3.0	3.02	3.9	5.5	14.6	17.4	409775-1 (411-5796)
			171510-5	3.5						
			171512-1	3.0	3.02	6.3	7.1	16.9	20.6	
			171512-2	3.5						
			170780-1	3.5	3.3	4.0	5.5	12.1	17.5	
			171510-3	3.0	3.68	3.9	5.5	14.6	17.4	
			171510-6	3.5						
			171512-3	3.0	3.68	6.3	7.1	16.9	20.6	
			171512-4	3.5						
			171509-1	3.0	3.68	7.1	7.9	17.7	21.8	
			171509-4	3.5						
			171512-5	3.0	4.34	6.3	7.1	16.9	20.6	
			171512-6	3.5						
			171509-2	3.0	4.34	7.1	7.9	17.7	21.8	
			171509-5	3.5						
			170781-1	3.5	4.4	7.0	8.0	14.1	21.0	
			171512-9	3.0	5.26	6.3	7.1	16.9	20.6	
			171509-7	3.0	5.26	7.1	7.9	17.7	21.8	
			171509-8	3.5						
			170781-2	3.5	5.4	7.0	8.0	14.1	21.0	
171511-1	3.0	6.73	11.1	11.9	21.7	27.7				
171511-3	3.5									
16-14	1.0~2.6	青	32957	3.0	3.68	4.3	6.4	14.1	17.4	409776-1 (411-5796)
			34158	4.3						
			32959	3.0	4.34	7.1	8.7	17.8	22.2	
			170782-1	4.3	4.4	6.0	8.5	14.1	22.0	
			171517-1	3.0	5.26	7.1	8.6	16.9	21.5	
			170783-1		5.4	7.0	9.5	15.1	22.5	
			170784-1	4.3	6.6	10.5	12.0	15.1	27.0	
170784-2		8.6	10.5	12.0	17.1	27.0				
16-14 (厚手)	1.0~2.6	白	170535-1	5.1	6.74	11.1	13.5	26.2	32.9	720600-1 (411-5002)
12-10	2.7~6.6	黄	34852	6.4	3.68	5.6	7.1	20.6	24.3	409780-1 (411-5800)
			34853	6.4						
			170785-1	6.4	4.4	7.0	9.5	18.5	28.5	
			171519-1	5.1	5.26	7.6	9.5	22.7	27.5	
			170785-2	6.4	5.4	7.0	9.5	20.5	28.5	
170786-1	6.4	6.6	11.5	12.0	20.5	34.5				

\*\*UL対象機器では、電線サイズは端子に刻印されている範囲内(AWG# 22-18)でご使用ください。

先開型端子

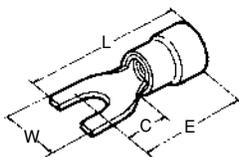

適用電線		絶縁体の色	型番	電線被覆径	穴径	寸法				適用工具
AWG	mm <sup>2</sup>					C	W	E	L	
22-16 **	0.25~1.65	赤	171551-2	3.6	3.3	7.0	6.4	17.8	22.0	409775-1 (411-5796)
			171551-1	3.6	4.3	7.0	6.4	17.8	22.0	
			171513-5	3.68	4.34	7.9	9.5	18.5	23.4	
			171513-6	3.68	5.08					

\*\*UL対象機器では、電線サイズは端子に刻印されている範囲内(AWG# 22-18)でご使用ください。  
※AWG# 16-14もあります。お問い合わせください。

注：すべての型番はRoHS適合製品です。

その他