 



ユニバーサル メイテンロック コネクタ

接触子

ピンおよびソケットはプラグ/キャップハウジングどちらにも使用できます。
ユニバーサル メイテンロック コネクタハウジング専用
(直径: 2.13mm)



 ピン



ソケット

適用電線 AWG #	絶縁被覆 mm ²	絶縁被覆 外 径	寸法 (L)		材質と 仕上げ	接触子型番		アプリケーター 型 番	手動工具
			ピン	ソケット		ピン	ソケット		
30-26	0.05~0.15	0.81~1.45	20.1	19.3	黄銅 プレティン	770672-1 (350924-1)	770673-1 (350925-1)	2151529-1	2217759-1 (408-9591)
24-18	0.20~0.89	1.02~2.54	20.1	19.3	黄銅 プレティン	350690-1 (350561-1)	350689-1 (350570-1)	2151019-1	91510-1 (408-8547)
					黄銅 局部金めっき	350690-7 (350561-7)	350689-7 (350570-7)		
20-14	0.50~2.27	1.52~3.30	20.1	19.3	黄銅 プレティン	350547-1 (350218-1)	350550-1 (350536-1)	2151500-1	91500-1 (408-8547)
					黄銅 局部金めっき	350547-7 (350218-7)	350550-7 (350536-7)		
20-14	0.50~2.27	3.30~5.08	20.6	19.8	黄銅 プレティン	350552-1 (350538-1)	350551-1 (350537-1)	2151025-1	91506-1 91508-1 (408-8547)
					黄銅 局部金めっき	350552-7 (350538-7)	350551-7 (350537-7)		
18-14*1	0.75~2.27	3.30~5.08	20.6	19.8	燐青銅 プレティン	350918-3 (350873-3)	350919-3 (350874-3)	2151174-1	91506-1 91508-1 (408-8547)
12-10	3.08~5.27	5.08**2	20.6	19.8	燐青銅 プレティン	640309-3 (350922-3)	640310-3 (350923-3)	2151495-1	69710-1*3 (408-2095)

()内の型番は連鎖状接触子。

引抜工具型番: 1804030-1 (408-10049)

挿入工具型番: 91002-1 (408-7347) ()内は取扱説明書番号

 
*1. 電線胴部が大きい。おもにAWG # 14の電線に使用される。

*2. 絶縁被覆抑えなし、電線の被覆外径(最大)はハウジングによって制限される。

*3. 別途ダイセットが必要です。AWG # 12: 58380-1、AWG # 10: 58380-2。

スプリットピン

プラグ/キャップハウジングどちらにも使用できます。このスプリットピンは、コネクタの嵌合力を低くするために使用します。




適用電線 AWG #	絶縁被覆 mm ²	絶縁被覆 外 径 (最大)	寸法 L	材質と 仕上げ	接触子型番		アプリケーター 型 番	手動工具
					連鎖状	バラ状		
24-18	0.20~0.89	2.54	20.1	黄銅 プレティン	350699-1	350706-1	2151019-1	91510-1 (408-8547)
				黄銅 局部金めっき	350699-7	350706-7		
20-14	0.50~2.27	3.30	20.1	黄銅 プレティン	350687-1	350705-1	2151500-1	91500-1 (408-8547)
		黄銅 局部金めっき	350687-7	350705-7				
20-14	0.50~2.27	5.08	20.6	黄銅 プレティン	350700-1	350707-1	2151025-1	91506-1 91508-1 (408-8547)
				黄銅 局部金めっき	350700-7	350707-7		

接地ピン

(標準ピンより2.54mm長い)

プラグ/キャップハウジングどちらにも使用できます。

材質の厚さ: 0.3mm

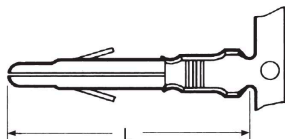

適用電線 AWG #	絶縁被覆 mm ²	絶縁被覆 外 径 (最大)	寸法 L	材質と 仕上げ	接触子型番		アプリケーター 型 番	手動工具
					連鎖状	バラ状		
24-18	0.20~0.80	1.5~3.30	22.6	黄銅 プレティン	770210-1	—	567216-2	—
20-14	0.50~2.27	1.5~3.30	22.6	黄銅 プレティン	350654-1	350669-1	2151500-1	91500-1

注: すべての型番はRoHS適合製品です。