


ハンドル位置自由自在

使用する箇所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。

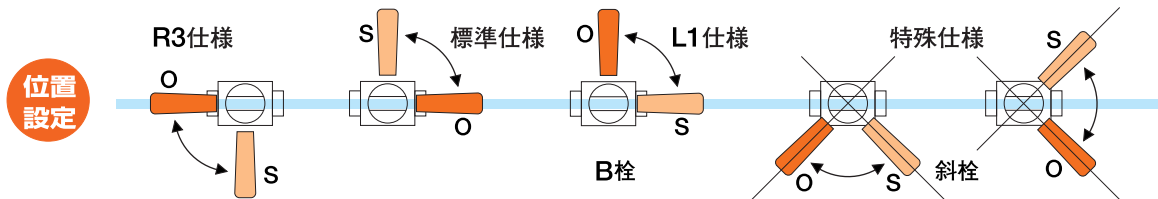

選べるハンドル

●ショートハンドル



●マウス型ハンドル



●真鍮製ハンドル




●ハンドルカラー



ショートハンドル、カラーハンドルも用意しています。
使用するスペース、環境や流体の種分けなどにあわせて
お選びください。標準はオレンジ色です。


ショートハンドル (25mm) 標準ハンドル (40mm)

BS 両外ネジ型

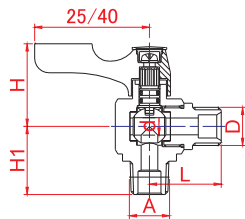



品番	φd	A (R)	D (G)	L	H1	H (約)
BS-3011	6	1/8	1/8	25	24	29
BS-3022	6	1/4	1/4	25	24	29
BS-3033	6	3/8	3/8	25	24	29

BW 両内ネジ型

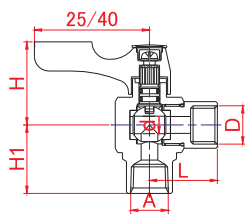


品番	φd	A (Rc)	D (G)	L	H1	H (約)
BW-3011	6	1/8	1/8	23.5	24	29
BW-3022	6	1/4	1/4	23.5	24	29

BM 外、内ネジ型

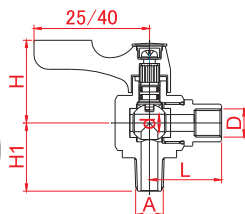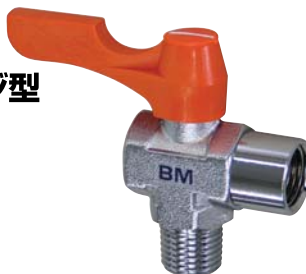

品番	φd	A (R)	D (G)	L	H1	H (約)
BM-3011	6	1/8	1/8	25	24	29
BM-3022	6	1/4	1/4	23.5	24	29

BV 内、外ネジ型

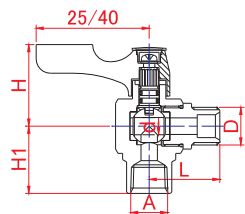

品番	φd	A (Rc)	D (G)	L	H1	H (約)
BV-3011	6	1/8	1/8	25	24	29
BV-3022	6	1/4	1/4	23.5	24	29