


バルブ本体と、取付部が独立して回転します。

セット角度と、取付口が自由に設定できます。
狭い場所でも簡単に接続できます。


試験圧力 水圧試験 1.96MPa (20kgf/cm²)
エアークリー 0.59MPa (6kgf/cm²)

使用条件 圧力 0.98MPa (10kgf/cm²) 以下
流体 水、油、空気
温度 -10℃~+80℃、(凍結無き事)

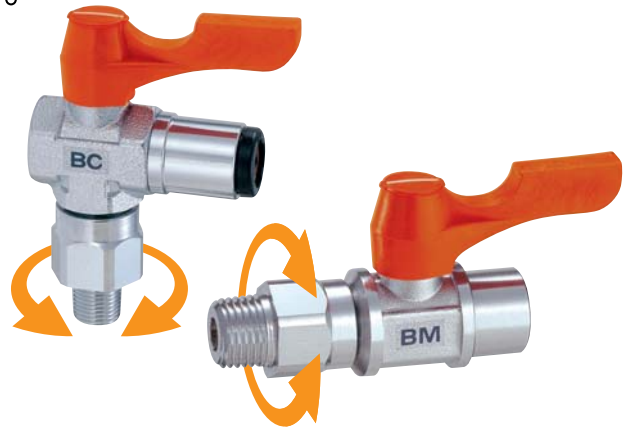


7000 SERIES (ストレート型)

BM

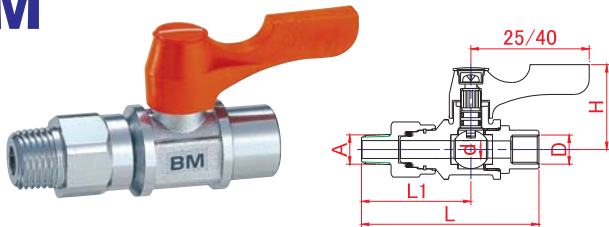


品番	φd	A (R)	D (G)	L1	L	H (約)
BM-7011	6	1/8	1/8	37	60	29
BM-7022	6	1/4	1/4	37	59	29

BH

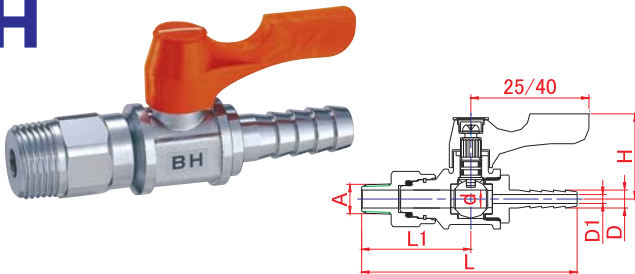


品番	φd	A (R)	φD	φD1	L1	L	H (約)
BH-7106	6	1/8	6	3	37	73	29
BH-7208	6	1/4	8	5	37	75	29
BH-7209	6	1/4	9	6	37	75	29
BH-7310	6	3/8	10.5	6	37	77	29

BC

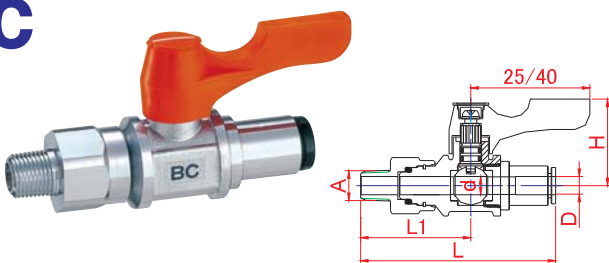

品番	φd	A (R)	φD	L1	L	H (約)
BC-7106	6	1/8	6	37	66	29
BC-7208	6	1/4	8	37	66	29
BC-7310	6	3/8	10	37	70	29

BR

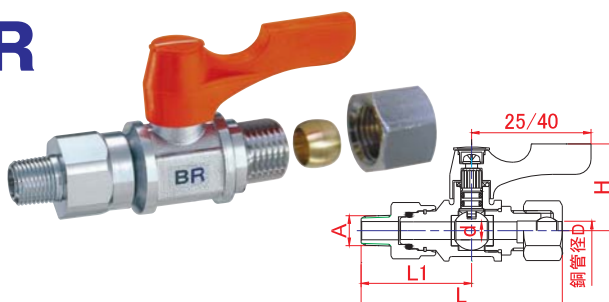

品番	φd	A (R)	φD	L1	L	H (約)
BR-7106	6	1/8	6	37	67	29
BR-7208	6	1/4	8	37	68	29
BR-7310	6	3/8	10	37	70	29