


# 小型

小型軽量ながら高粘度まで連続攪拌に耐える

●シャフトは、全機種SUS-304


## MX03-700P MX03-3000P

●ポータブルタイプ

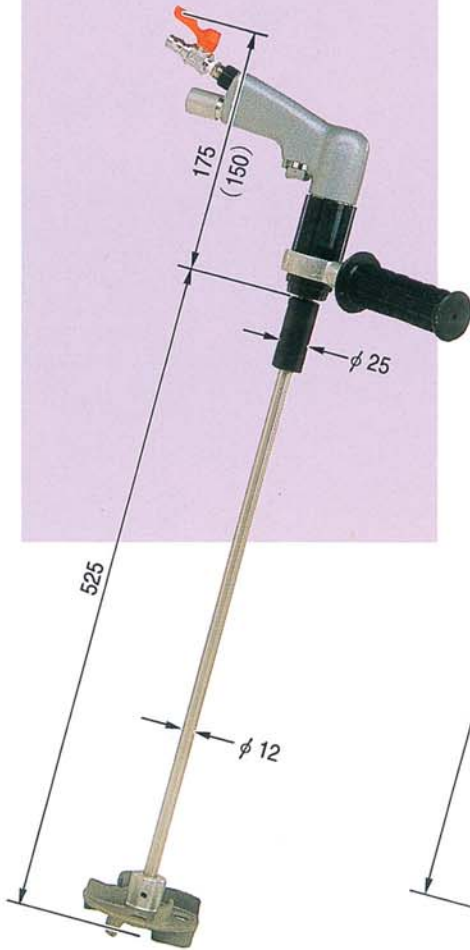


## MX03-700S

●ポータブルタイプ

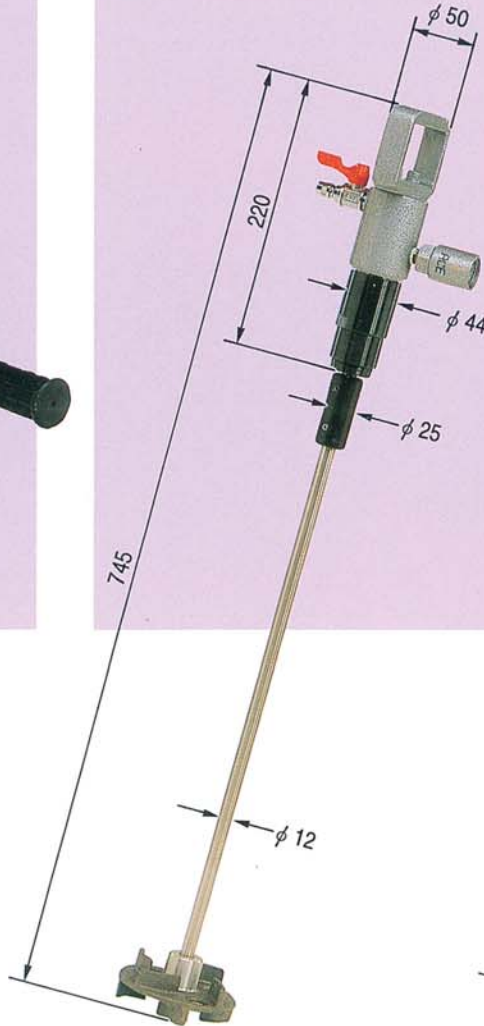

## MX03-3000S

●ポータブルタイプ

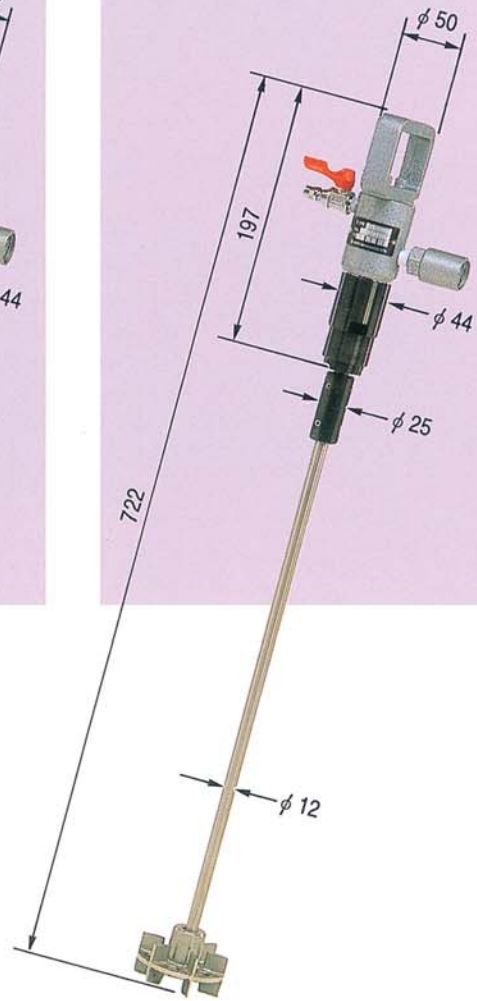

## 仕様

全機種ボールバルブ、サイレンサー付

型式	空気圧 kg/cm <sup>2</sup>	回転数 rpm	最大トルク kg/m	出力 PS	最大空費 m <sup>3</sup> /min	重量 kg	ホース径 mm	ホース接手
MX03-700P	6	100~700	1.6	0.36	0.35	1.9	6.5	PT1/4
MX03-700S	6	100~700	1.6	0.36	0.35	2.2	6.5	PT1/4
MX03-3000P	6	300~3000	0.4	0.36	0.35	1.7	6.5	PT1/4
MX03-3000S	6	300~3000	0.4	0.36	0.35	2.0	6.5	PT1/4

## 寸法表

●プロペラは丸型と3枚翼があり、注文の際ご指定下さい。

型式	全長 mm	フランジより シャフト端	フランジ径 mm	シャフト径 mm	プロペラ直径 mm	プロペラ段数	取付用イン口	取付ピッチ	取付孔
MX03-700P	700	—	—	12	丸型φ100	1	—	—	—
MX03-700S	745	—	—	12	丸型φ100	1	—	—	—
MX03-3000P	675	—	—	12	3枚翼φ80	1	—	—	—
MX03-3000S	722	—	—	12	3枚翼φ80	1	—	—	—

●標準プロペラはアルミ製です。SUS材質はオプションです。