

ポータブルファン


GIGA SELECTION

持ち運びにも便利な取っ手付き。給気にも排気にもご使用いただけます。

NEW!



■ 材質：本体 / SS300
翼 / プラスチック

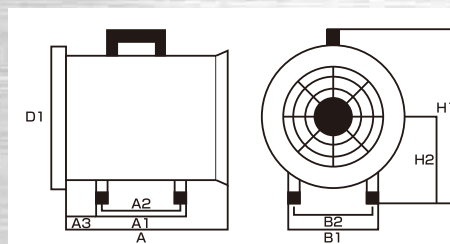

単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税別)	サイズ										電源(V)	周波数	消費電力 (W)	騒音値 (dB(A))	適用 ダクト径	翼数 (枚)	風量(m ³ /min) 50/60HZ	電源コード 長さ(m)	質量 (kg)
		D1(Φ)	H1	H2	A	A1	A2	A3	B1	B2										
GS200	24,500	200	325	160	345	247	210	40	210	170	単相100V	50/60HZ	180/230	61	200	6	25/30	1.8	11	
GS250	26,000	250	375	190	355	247	210	60	220	175	単相100V	50/60HZ	300/350	66	250	6	45/55	1.8	12	
GS300	29,000	300	425	220	380	265	225	60	265	220	単相100V	50/60HZ	500/550	69	300	6	65/77	1.8	20	

フレキシブルダクト

GIGA SELECTION

絞り口タイプでダクト同士の接続も簡単にできます。

NEW!



■ 材質：PVC

単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税別)	ダクト径	最大接続径	長さ (m)	本体材質厚さ	質量 (kg)
GS200A	11,000	200	270	5	0.35	2.8
GS250A	12,000	250	320	5	0.35	3.6
GS300A	12,500	300	370	5	0.35	4.2

※ダクトは他メーカーの送風機にもご使用いただけます。

油吸着材

GIGA SELECTION

NEW!



- 特長：●油専用的高機能油吸着材です。
- ミシン目が入っているので、手で簡単に半分に切ることができます。
- 撥水性で、水面に浮かせて油だけを吸着することができます。

単位：mm

型番	希望小売価格 (1箱/円・税別)	サイズ (縦×横×厚さ)	用途	1枚当たりの 吸収量	入数
GSA3-100M	14,000	500×400×3	油専用	0.68L	100

※2016年10月より販売開始予定です。


アングルクランプバイス

GIGA SELECTION

NEW!



■ 材質：鋳鉄
■ 角・丸パイプ用

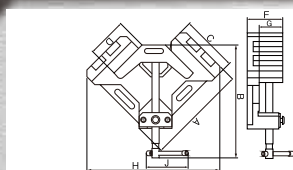

- 特長：●角・丸パイプの鋼材の直角溶接用のバイスです。

単位：mm

型式	希望小売価格 (円・税別)	A	B	C	D	高さ F	G	H	ハンドル長さ J	最大 把握径	最大 厚み差	締め付け力 (kN)	質量 (kg)
GSQKY2.5	16,000	200	245	100	70	64	34	260	130	100	50	7.5	4.8
GSQKY4	24,000	240	295	130	105	91	60	335	130	130	90	9.0	10.3