

# H01MA 豊和油圧・エアチャック用(P1.5用)




**NEW!**


英文字のみ



■ 材質：S45C

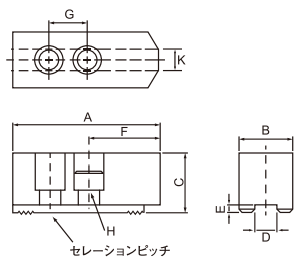

爪形状

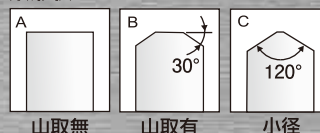

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	セレーション ピッチ	爪形状	取付 ボルト穴寸法
H01MA P1.5	4	北川「HJ-4」をご使用ください(34ページ掲載)											
	5	北川「HJ-5」をご使用ください(34ページ掲載)											
	6	北川「HO-6」をご使用ください(29ページ掲載)											
	8	北川「HO-8」をご使用ください(29ページ掲載)											
	10	北川「HO-10」をご使用ください(29ページ掲載)											
	12	北川「HO-12A」をご使用ください(30ページ掲載)											

※生爪兼用表は48ページを参照ください。

# H01MA 豊和油圧・エアチャック用(P3.0用)



単位：mm

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	セレーション ピッチ	爪形状	取付 ボルト穴寸法	
H01MA P3.0	6	北川「HJ-6」をご使用ください(34ページ掲載)												
	8	北川「HJ-8」をご使用ください(34ページ掲載)												
	10	北川「HJ-10」をご使用ください(34ページ掲載)												
	12	H48	129	48	48	18	6	60	30	M14	-	3.0	A	23
		H80			80									
		H100			100									
		H120			120									
	15	H60	156	62	60	26	8	72	50	M20	-	3.0	A	32
		H72			72									
		H100			100									
	18	豊和「H01MA-15」をご使用ください												
	21	豊和「H01MA-15」をご使用ください												
24	豊和「H01MA-15」をご使用ください													

※生爪兼用表は48ページを参照ください。

# H07MA 豊和油圧・エアチャック用



単位：mm

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	セレーション ピッチ	爪形状	取付 ボルト穴寸法	
H07MA	6	H30	70.5	30	30	12	5	36	20	M10	-	1.5	A	17
		H60			60									
		H90*			90									
	8	H35	90	32	35	14	5	45	25	M12	-	1.5	A	19
		H60			60									20
		H90			90									
	10	H42	95	35	42	16	5	46	25	M12	-	1.5	A	19
		H60	90		60			45						20
		H90	90											
	12	H48	105	40	48	18	5	51	30	M14	-	1.5	A	23
	15	H60	126	50	60	21	6	60	40	M16	-	3.0	A	25

\*受注生産品です。

※生爪兼用表は48ページを参照ください。

# H022M 豊和油圧・エアチャック用



生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	K	セレーション ピッチ	爪形状	取付 ボルト穴寸法
H022M	5	北川「HJ-4」をご使用ください(34ページ掲載)											
	6	豊和「H07MA-6」をご使用ください											
	8	豊和「H07MA-10」をご使用ください											
	10	豊和「H07MA-12」をご使用ください											
	12	豊和「H07MA-15」をご使用ください											

※生爪兼用表は48ページを参照ください。

生爪