


R-H01MA(P1.5/3.0)/H027M/H022M円形(鉄/アルミ) 豊和油圧・エアチャック用

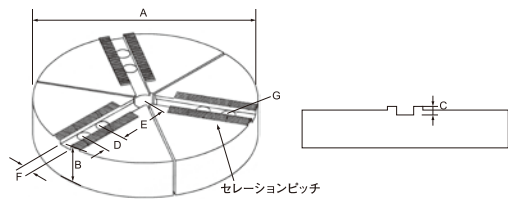

NEW!

青文字のみ



取付ボルト

インチ	穴径(mm)
4	13
5	13
8	19
10	19
12	23
15	32

材質：S45C

■ 特長：薄物、薄板、パイプの加工物を变形なく把握でき、ビビリ対策に威力を発揮します。

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	内径	セレーション ピッチ	
R-H01MA P1.5	4	北川円形生爪「R-HJ-4」をご使用ください(36ページ掲載)									
	5	北川円形生爪「R-HJ-5」をご使用ください(36ページ掲載)									
	6	北川円形生爪「R-HO-6」をご使用ください(36ページ掲載)									
	8	北川円形生爪「R-HO-8」をご使用ください(36ページ掲載)									
	10	北川円形生爪「R-HO-10」をご使用ください(36ページ掲載)									
12	北川円形生爪「R-HO-12A」をご使用ください(36ページ掲載)										

単位：mm

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	内径	セレーション ピッチ		
R-H01MA P3.0	6	北川円形生爪「R-HJ-6」をご使用ください(36ページ掲載)										
	8	北川円形生爪「R-HJ-8」をご使用ください(36ページ掲載)										
	10	北川円形生爪「R-HJ-10」をご使用ください(36ページ掲載)										
	12	H50	60,000	300	50	6	30	90	18	M14	30	3.0
	15	H70	140,000	380	70	8	50	100	26	M20	50	
	18	豊和円形生爪「R-H01MA15 P3.0」をご使用ください										
	21	豊和円形生爪「R-H01MA15 P3.0」をご使用ください										
24	豊和円形生爪「R-H01MA15 P3.0」をご使用ください											

生爪

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	内径	セレーション ピッチ	
R-H07MA	6	北川円形生爪「R-HO-6」をご使用ください(36ページ掲載)									
	8	北川円形生爪「R-HO-8」をご使用ください(36ページ掲載)									
	10	豊和円形生爪「R-H027-8」をご使用ください									
	12	豊和円形生爪「R-H027-10」をご使用ください									

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	内径	セレーション ピッチ	
R-H022M	5	北川円形生爪「R-HJ-4」をご使用ください(36ページ掲載)									

単位：mm

生爪型式	希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	内径	セレーション ピッチ		
R-H027M (R-H037M)	4	25	23,000	110	25	4.5	16	28	11	M8	20	1.5
	5	25	24,000	135	25	4.5	16	40.5	11	M8	20	1.5
	6	北川円形生爪「R-HO-6」をご使用ください(36ページ掲載)										
	8	H40	30,000	200	40	5	25	55	16	M12	25	1.5
	10	H50	42,000	250	50	5	30	75	18	M14	30	
	12	H50	65,000	300	50	5	35	90	21	M16	30	

※生爪兼用表は48ページを参照ください。