




H011MC 豊和ドローダウンチャック用

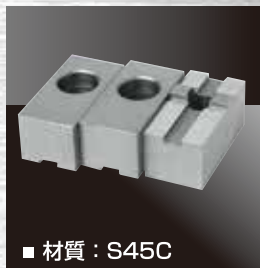


■ 材質 : S45C

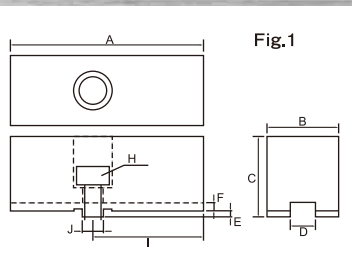

■ 材質 : S45C

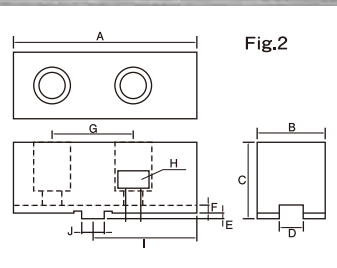

爪形状

 

山取無

取付ボルト

インチ	穴径(mm)
6	23
8	20
10	23

単位 : mm

生爪型式			希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	爪形状	参考図
H011MC	6	H34	12,000	70	35	34	10	3	3	-	M14	43	10	A	Fig.1
	8	H44	14,000	88	40	44.5	16	3.5	3.5	26	M12	53	12	A	Fig.2
	10	H49	15,000	100	50	49.5	18	3.5	3.5	32	M14	62	15	A	Fig.2

豊和生爪兼用表 H011MC タイプ


生爪型式	共用チャック型式						
	H011MB型	H011MC型	H013M型	H014M型(2爪)	H021MB型	H3DS型	H3PS型
H011MC	6	6	6	6	6		
	8	8	8	8	8	8	8
	10	10	10	10	10	10	10

△注意 生爪の出荷単位:1セット3個入(チャックの爪数に応じた数量販売はしていません)


H018M 豊和クイックチェンジチャック用



■ 材質 : S45C

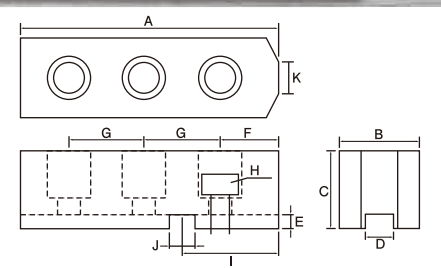

爪形状

 

山取有

取付ボルト

インチ	穴径(mm)
8	17
10	20
12	20
15	20

単位 : mm

生爪型式			希望小売価格 (1set3個入/円・税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	爪形状
H018M	8	H36	13,000	100	32	36	14	3.5	18	32	M10	34	16	12	B
	10	H43	14,000	110	35	43	16	3.5	21	34	M12	38	16	12	B
	12	H50	20,000	130	40	50	16	3.5	25	40	M12	45	20	12	B
	15	H50*	33,000	160	40	50	16	3.5	25	55	M12	52.5	25	12	B

*受注生産品です。

生爪