

## M/H幅広爪 松本・日立油圧・エアチャック用



単位：mm



■ 材質：S45C

生爪型式			希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	セレーション ピッチ	爪形状	
M	6	H34	7,900	80	50	34	11	3.5	42	25	M8	10	4	5	1.5	B	
		H60	14,200			60											
	8	H40	W60*	11,800	95	60	40	14	5	46	25	M12	20	2	12	1.5	B
			W80*	18,900			80										
		H60	W60	18,800			60										
			W80*	28,700			80										
10		北川幅広爪「HO-10」をご使用ください(31ページ掲載)															
11		北川幅広爪「HO-10」をご使用ください(31ページ掲載)															

生爪型式			希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	セレーション ピッチ	爪形状
H	6	松本幅広爪「M-6」をご使用ください														
	8	松本幅広爪「M-8」をご使用ください														

\*受注生産品です。

※生爪兼用表は53ページを参照ください。

## M長爪 松本油圧・エアチャック用



■ 材質：S45C


生爪型式			希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	セレーション ピッチ	爪形状
M	10		北川長爪「HO-10」をご使用ください(31ページ掲載)													
	11		北川長爪「HO-10」をご使用ください(31ページ掲載)													
	12		北川長爪「HO-12A」をご使用ください(31ページ掲載)													

※生爪兼用表は53ページを参照ください。


## AL-M/Hアルミ 松本・日立油圧・エアチャック用



■ 材質：アルミ(A2017)  
■ 硬度：HRB50

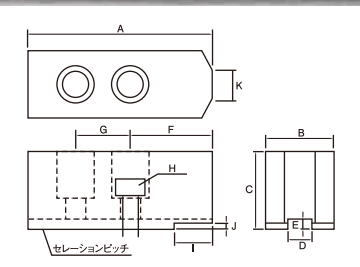

爪形状

 

山取有

取付ボルト

インチ	穴径(mm)
6	14
8	20

- 特長：切削性が良いので生爪成形時間の大幅な短縮が可能です。  
生爪の材質が軟らかいので加工物にキズが付きにくいです。  
鉄に比べ比重が軽いので遠心力による爪の把握力低下を抑え、高回転切削に対応できます。

単位：mm

生爪型式			希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	セレーション ピッチ	爪形状
AL-M	6	H34	9,500	80	27.5	34	11	3.5	42	25	M8	10	4	5	1.5	B
		H40	12,000													
	8	H60	16,500	90	36	60	14	5	45	25	M12	25	5.5	20	1.5	B
		10		北川アルミ生爪「AL-HO-10」をご使用ください(35ページ掲載)												
11		北川アルミ生爪「AL-HO-10」をご使用ください(35ページ掲載)														
12		北川アルミ生爪「AL-HO-12A」をご使用ください(35ページ掲載)														

生爪型式			希望小売価格 (1set3個入/円税別)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	セレーション ピッチ	爪形状
AL-H	6	松本アルミ生爪「AL-M-6」をご使用ください														
	8	松本アルミ生爪「AL-M-8」をご使用ください														

※生爪兼用表は53ページを参照ください。

生爪