

# PREMIUM プレミアム

## PROFESSIONAL TIPPED SAW

切断適合材 一般木材・集成材・化粧合板



プレミアム ニス		
品番	サイズ	価格
99199	125×1.3×42p	オープン
99195	147×1.6×52p	オープン
99196	165×1.6×52p	オープン
99197	190×1.6×52p	オープン



- 台金厚20%upの1.2mm
- チドリ刃

プレミアム タテ引き		
品番	サイズ	価格
99172	165×1.7×40p	オープン
99173	190×1.7×40p	オープン



プレミアム ブラックフッ素コート		
品番	サイズ	価格
97319	100×1.3×36p	オープン
97310	125×1.3×42p	オープン
97311	147×1.6×52p	オープン
97312	165×1.6×52p	オープン
97313	190×1.6×52p	オープン



プレミアム ブラックフッ素コート+レーザースリット		
品番	サイズ	価格
97353	125×1.3×24p	オープン
97314	125×1.3×42p	オープン
97315	147×1.6×52p	オープン
97316	165×1.6×52p	オープン
97317	190×1.6×52p	オープン

※97353は充電木工用です。

### リフォーム用チップソー



■リフォームに必要なあらゆる建材に対応できます。  
(石・コンクリート以外) ※金属系の場合、薄鉄板向きです。3mm以上の厚板はできるだけ避けてください。

- 木質系 ●窯業系 ●金属系 ●樹脂・塩ビ系

リフォームソー		
品番	サイズ	価格
99210	80×1.5×28p	¥4,800
99211	100×1.5×36p	¥4,800
99212	125×1.5×42p	¥4,800
99213	145×1.5×48p	¥5,400
99214	165×1.5×52p	¥5,700
99216	190×1.5×58p	¥5,700



■この一枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。

※金属系の場合、薄鉄板向きです。3mm以上の厚板はできるだけ避けてください。

- 木質系 ●金属系 ●塩ビ系・プラスチック系 ●ボード系


 


新複合建材対応型

スーパーマテリアルソー		
品番	サイズ	価格
99290	100×1.5×36p	¥3,150
99291	125×1.5×42p	¥3,150
99281	147×1.5×48p	¥3,600
99282	165×1.5×52p	¥3,600
99283	190×1.5×58p	¥3,600

### スライド用・鉄工用リフォームソー

■木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃  
複合建材・新建材をスライドマルノコで美しく切断!メタカラー・複合木材などに

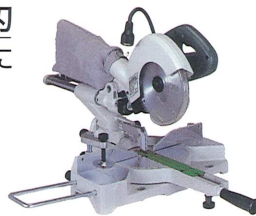

### ■高速砥石切断機305・355mm用

あらゆる金属をお手持ちの高速砥石切断機で早くて安全で(火花を低減)美しく切断!しかも長寿命!(ステンレス1mm以下)




鉄工用リフォームソー			
品番	サイズ	適用	価格
97048	216×2.0×70p	高速砥石切断機305mm用	¥10,920
97049	260×2.4×80p	高速砥石切断機305・355mm用	¥14,280

リフォームソー スライド用		
品番	サイズ	価格
97045	190×2.0×60p	¥7,500
97046	216×2.0×70p	¥10,920
97047	260×2.4×80p	¥14,280
97072	305×3.0×90p	¥24,000
97073	355×3.0×100p	¥28,500
97074	405×3.0×120p	¥36,000

スーパーマテリアルソー スライド用		
品番	サイズ	価格
97344	165×1.8×60p	¥5,400
97340	190×2.0×60p	¥6,000
97341	216×2.0×70p	¥9,000
97342	260×2.4×80p	¥13,500
97343	305×3.0×90p	¥21,000

#### 用途

- アングル鋼 ●鉄筋 ●チャンネル鋼 ●ハンガーレール ●ライニング管 ●寸切りポルト ●電線管 ●塩ビパイプ ●アルミサッシ ●ステンレスパイプ ●アルミ ●丸棒 ●集成材 ●一般木材も可能!

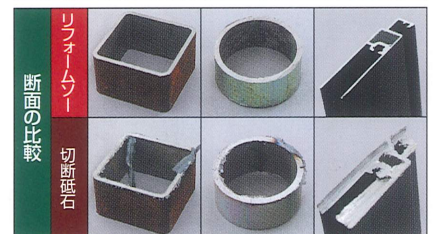

※写真は参考例です。使用条件等により実際の切り口とは異なる場合があります。