

プロ専用超高性能チップソー

鉄人の刃

Heavy Weight Class **ヘビーウエイトクラス**



6mm以上の軟鋼材に最適！
耐久性と切れ味がクラス最高水準！

用途：鉄・ステンレス兼用

切断適合材：

コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋
しま鉄板・各種形鋼



ヘビーウエイトクラス			
品番	サイズ	最高使用回転数 ^(rpm)	価格
99481	100×1.6×24p	13,000	¥6,000
99482	110×1.6×26p	13,000	¥6,300
99483	125×1.6×30p	9,600	¥6,900
99484	160×1.8×38p	6,000	¥8,400
99485	180×1.8×42p	5,500	¥9,000
99486	305×2.4×70p	1,700	¥22,500
99487	355×2.6×80p	1,500	¥26,400
99488	405×2.8×90p	1,100	¥33,000

Super High-Class **スーパーハイクラス**



薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を
高め、特殊サーメットチップで耐久性を
高めたスーパーハイクラス！

用途：鉄・ステンレス兼用


切断適合材：

アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・
ハンガーレール・チャンネル鋼・
各種形鋼



スーパーハイクラス			
品番	サイズ	最高使用回転数 ^(rpm)	価格
99450	100×1.6×24p	13,000	¥6,000
99451	110×1.6×26p	13,000	¥6,300
99452	125×1.6×30p	9,600	¥6,900
99453	160×1.8×38p	6,000	¥8,400
99454	180×1.8×42p	5,500	¥9,000
99455	305×2.4×70p	1,700	¥22,500
99456	355×2.6×80p	1,500	¥26,400
99457	405×2.8×90p	1,100	¥33,000

High-Class **ハイクラス**

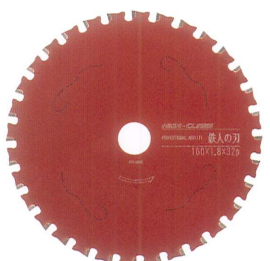

切れ味・耐久性・コストのバランスが
優れたハイクラス！

用途：鉄・ステンレス兼用


切断適合材：

アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・
ハンガーレール・チャンネル鋼・
各種形鋼



ハイクラス			
品番	サイズ	最高使用回転数 ^(rpm)	価格
99460	100×1.6×20p	13,000	¥4,500
99461	110×1.6×22p	13,000	¥4,800
99462	125×1.6×26p	9,600	¥5,400
99463	160×1.8×32p	6,000	¥6,300
99464	180×1.8×36p	5,500	¥6,900
99465	305×2.4×60p	1,700	¥19,200
99466	355×2.6×70p	1,500	¥22,200
99467	405×2.8×80p	1,100	¥30,000

Stainless Cut **ステンレスカット**

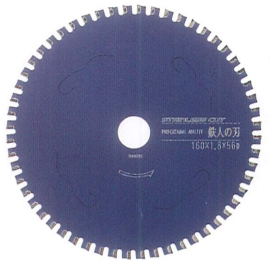

ステンレスの切断に優れ、耐久性
切れ味を高めたステンレスカット！

用途：ステンレス重視

切断適合材：

スパイラルダクト・ガルバリウム鋼板
鉄板サイディング・アングル鋼
ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼



ステンレスカット				
品番	サイズ	最高使用回転数 ^(rpm)	ステン厚 ^(mm)	価格
99470	100×1.6×34p	13,000	3	¥7,200
99471	110×1.6×36p	13,000	3	¥7,500
99472	125×1.6×42p	9,600	3	¥8,100
99473	160×1.8×56p	6,000	4	¥9,900
99474	180×1.8×60p	5,500	4	¥10,800

板金職人




特殊刃型で軽くキレイに
バリなく切断

用途：薄鉄板・板金用

切断適合材：

角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ
鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板
銅板・ヘーベルライト・アスベスト・不燃建材

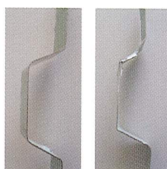

板金職人 従来品
切断材：角スパン
(ガルバリウム鋼板)

板金職人		
品番	サイズ	価格
99439	80×1.0×32p	¥4,200
99440	100×1.0×40p	¥4,500
99441	110×1.0×44p	¥4,800
99442	125×1.2×50p	¥5,100
99443	160×1.5×64p	¥6,600
99444	180×1.5×72p	¥7,200