


180°エルボ (ショート) の形状・寸法

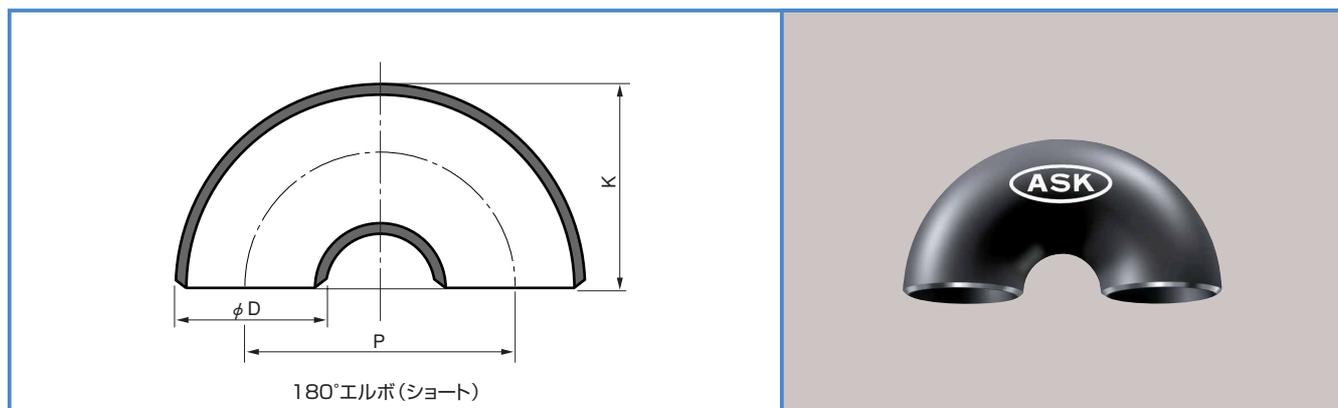

単位：mm

径の呼び		外径	中心から中心までの距離	背から端面までの距離
A	B	φD	P	K
15	1/2	21.7	—	—
20	3/4	27.2	—	—
25	1	34.0	50.8	42.4
32	1 1/4	42.7	63.6	53.2
40	1 1/2	48.6	76.2	62.4
50	2	60.5	101.6	81.1
65	2 1/2	76.3	127.0	101.7
80	3	89.1	152.4	120.8
90	3 1/2	101.6	177.8	139.7
100	4	114.3	203.2	158.8
125	5	139.8	254.0	196.9
150	6	165.2	304.8	235.0
200	8	216.3	406.4	311.4
250	10	267.4	508.0	387.7
300	12	318.5	609.6	464.1
350	14	355.6	711.2	533.4
400	16	406.4	812.8	609.6