 





## 刃形状

### マスターカット



最も一般的に使用されている刃形状で切削性もよく仕上面も良好です。切粉も粒状に近く安全です。

### エンドカット (E)

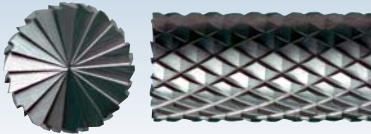

Aタイプのロータリーバーの先端面にカット刃を付け底面も切削できます。

### スパイラルカット (S)



 
マスターカットに比較し、よりスムーズな仕上面となり目づまりもマスターカットより少ないです。

### アルミカット



軽金属・非鉄金属(アルミニウム・マグネシウム・真鍮等)専用の切刃形状です。チップポケットを広くし歯幅も厚く、プラスチックの切削にも最適です。

## タイプ A




## Aシリーズ シャンク3mm(オール超硬) 全長38mm

### ●マスターカット



品番	刃径×刃長	価格
A-1	φ3.0×14mm	¥1,280
A-2	φ2.4×11mm	¥1,280
A-3	φ1.6×4.8mm	¥1,280
 
### ●エンドカット (E)



品番	刃径×刃長	価格
A-1E	φ3.0×14mm	¥1,590

### ●スパイラルカット (S)



品番	刃径×刃長	価格
A-1S	φ3.0×14mm	¥1,280
A-2S	φ2.4×11mm	¥1,280
A-3S	φ1.6×4.8mm	¥1,280

### ●スパイラル エンドカット (SE)



品番	刃径×刃長	価格
A-1SE	φ3.0×14mm	¥1,590

## Bシリーズ シャンク3mm シャンク長30mm

 
### ●マスターカット



品番	刃径×刃長	価格
A-14	φ4.0×12.7mm	¥3,100
A-21	φ4.8×12.7mm	¥3,100


●全長:38mm

### ●マスターカット



品番	刃径×刃長	価格
A-51	φ6.4×13mm	¥2,440

### ●エンドカット (E)

 

品番	刃径×刃長	価格
A-51E	φ6.4×13mm	¥2,800

### ●スパイラルカット (S)



品番	刃径×刃長	価格
A-51S	φ6.4×13mm	¥2,440