




●ハカマ蝶番の外寸

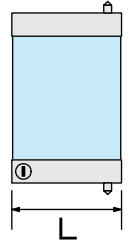

最大
L=1450mm
まで対応

ステンSUS304 ステン8~12mmハカマ蝶番

商品コード	品名	対応硝子厚	仕上	サイズ	税別上代価格
95650	ハカマ蝶番	8mm・10mm用	HL	L=500mm迄 (1組)	65,000円
95651	〃	〃	〃	L=950mm迄 (1組)	83,750円
95652	〃	〃	〃	L=1200mm迄 (1組)	106,250円
95653	〃	〃	〃	L=1450mm迄 (1組)	119,000円
95655	〃	〃	磨き ※1	L=500mm迄 (1組)	75,750円
95656	〃	〃	〃	L=950mm迄 (1組)	101,250円
95657	〃	〃	〃	L=1200mm迄 (1組)	124,750円
95659	〃	〃	〃	L=1450mm迄 (1組)	140,000円
95702	〃	12mm用	HL	L=950mm迄 (1組)	93,250円 NEW
95703	〃	〃	〃	L=1200mm迄 (1組)	115,500円 NEW
95704	〃	〃	〃	L=1450mm迄 (1組)	131,000円 NEW
95658	錠前セット	8mm~12mm用	クローム	— (1箇所)	9,500円
95700	ハカマ別色仕上	8mm~12mm用	白・黒	L=1200mm迄 (1組)	5,000円
95701	〃	〃	〃	L=1201mm~1450mm迄 (1組)	7,500円
95640	マグネット対応部品	8mm~12mm用	—	— (1個)	250円
95669	ハカマ式FIX硝子セット	8mm・10mm用	HL	L=950mm迄 (1組)	78,000円 NEW
95668	〃	〃	〃	L=1450mm迄 (1組)	110,000円 NEW
95667	〃	〃	〃	L=2000mm迄 (1組)	156,000円 NEW
95672	〃	〃	磨き ※1	L=950mm迄 (1組)	81,000円 NEW
95671	〃	〃	〃	L=1450mm迄 (1組)	115,000円 NEW
95670	〃	〃	〃	L=2000mm迄 (1組)	163,500円 NEW

- 印 要納期確認・目安4~5日・返品不可
数量、仕上により納期が異なりますので、お問い合わせ下さい。
 - 錠前：YDロック(ロング) / 真鍮
 - 錠前セットは加工、取付、受座込みの価格となっております。
 - 硝子は含まれません。
- ※1 磨きレベルは#400研磨程度となります。

最小販売単位1組
ハカマ蝶番 上下1組 束単位1組
錠前セット 箱単位1箇所
マグネット対応部品 箱単位1個



HL、磨き

別色：白、黒

B 硝子開き戸金物

12・10・8・6・5mm

12・10mm

10・8mm

8・6・5mm

6・5mm

5mm

8・6・5mm

8・6・5mm


6・5mm

5mm


木製厚用

クリアランス


■ハカマ蝶番外寸の寸法設定

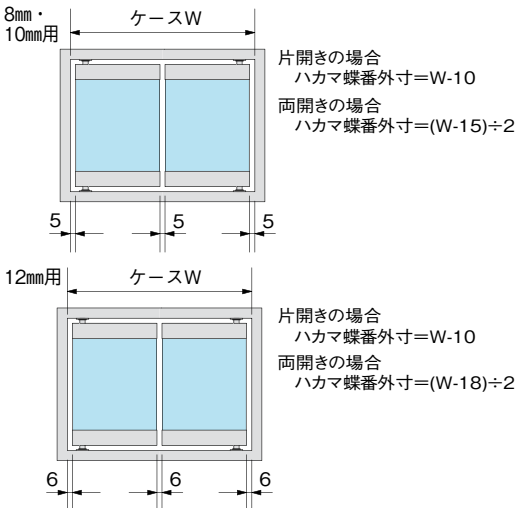

■FIX硝子セット併用時の寸法設定 (8mm・10mm用)

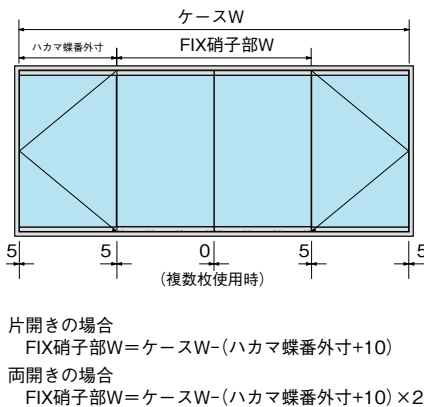


■硝子サイズの寸法設定


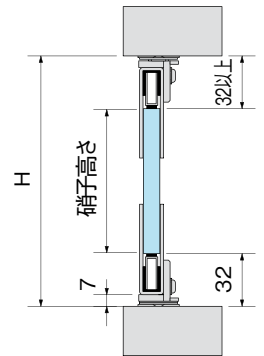


- 硝子幅
ハカマ内寸(=ハカマ外寸-2)より、少し控えてください。
- 硝子高さ=H-(65+a)
※硝子とハカマの固定に使用されるものの厚み分を考慮してください。(a値)
- FIX硝子セット併用時の硝子高さも同じです。

■ハカマ用FIX硝子セット **NEW**

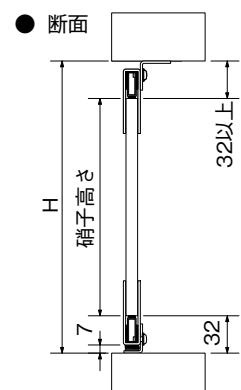

●パーツ説明

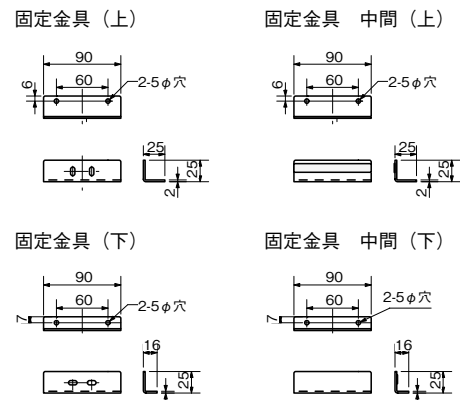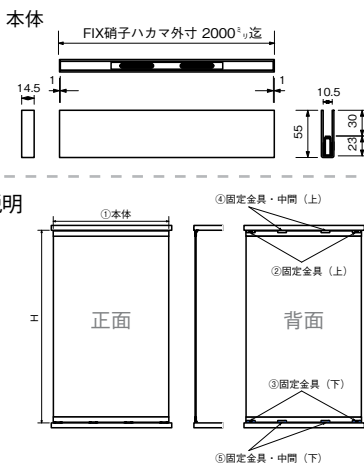

付属品：ワッシャー・パーツセット
ステンビス