



撮影と協力：やわらぎ様


Plans : Stainless Grass Hinge Series

〈小型タイプ〉ステン横吊硝子蝶番シリーズ

※ ステン硝子蝶番 (軸吊タイプ) は P.208を参照ください。

Plans 〈プラン〉

〈外形図〉

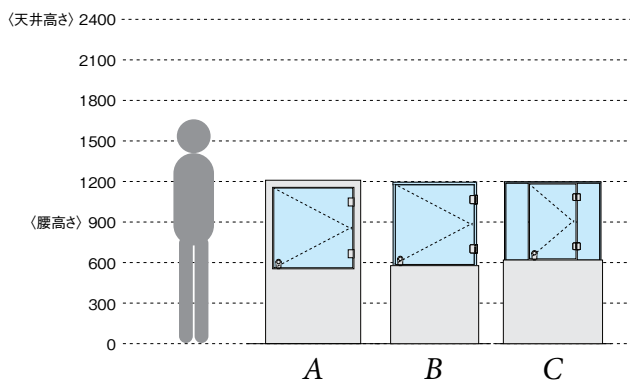

Basic Pattern 〈基本パターン〉

A	コード	品名	税別上代価格	数量
	71176	ステン 横吊蝶番 HL 5・6×40	1,325円	2個
	76912	硝子ロックカムセット G-3 HL	1,125円	1組
	76980	YDロック Cr 同鍵A0003 右 カム無	1,963円	1個
			Total	5,738 円
B	コード	品名	税別上代価格	数量
	71142	ステン 横吊蝶番 (側板) #400 扉5・6枠8×50	2,625円	2個
	76913	硝子ロックカムセット G-3 #400	788円	1組
	76980	YDロック Cr 同鍵A0003 右 カム無	1,963円	1個
			Total	8,001 円
C	コード	品名	税別上代価格	数量
	71144	ステン 横吊蝶番 ダブルタイプ #400 5×40	1,775円	2個
	76913	硝子ロックカムセット G-3 #400	788円	1組
	76980	YDロック Cr 同鍵A0003 右 カム無	1,963円	1個
			Total	6,301 円

Feature 〈特長〉

硝子加工不要

蝶番の種類が豊富



高級仕上げHG (#600) もご用意



側面もピカピカに研磨しています

Spec 〈スペック〉

【主要材質・仕上】
ステン (SUS430) /
HL、#400、HG (#600)

【耐荷重・使用条件】

硝子厚 6mm、5mm
耐荷重 横吊 5×40mm…3kg/2個、横吊 5×50mm…5kg/2個
横吊 (ダブル)…3kg/2個、横吊 (270度)…5kg/2個
最大 H寸法 6mm…1500mm、5mm…1200mm
最大 W寸法 600mm

【対応硝子サイズ・重量の参考例】

■ 硝子厚：5mm (5kg)

	(単位kg)				
1200					
1100	4.8				
1000	4.4	5			
900	3.9	4.5			
800	3.5	4	5		
650	2.8	3.3	4.1	4.5	4.9
高さ/幅	350	400	500	550	600

■ 硝子厚：5mm (3kg)

	(単位kg)				
800	2	2.5			
750	1.9	2.3	2.8		
700	1.8	2.2	2.6		
650	1.6	2	2.4	2.8	
600	1.5	1.9	2.3	2.6	
550	1.4	1.7	2.1	2.4	2.8
高さ/幅	200	250	300	350	400

※ 耐荷重に関係なく、硝子のたわみによる高さ制限をさせて頂いております。
※ ご検討・ご使用の際は、商品頁の注意事項も必ずご確認ください。