

# スライドレール




## スチール スムースライドS109 底引

| 商品コード | 種類      | 仕上   | 1ケース | 税別上代価格(1本) |
|-------|---------|------|------|------------|
| 77147 | S109-12 | ユニクロ | 20本  | 1,900円     |
| 77148 | -14     | 〃    | 〃    | 2,025円     |
| 77149 | -16     | 〃    | 〃    | 2,163円     |
| 77150 | -18     | 〃    | 〃    | 2,325円     |
| 77151 | -20     | 〃    | 〃    | 2,500円     |
| 77152 | -22     | 〃    | 〃    | 2,625円     |
| 77154 | -24     | 〃    | 〃    | 2,750円     |
| 77156 | -26     | 〃    | 〃    | 4,000円     |

最小販売単位1本 | 捻子ナシ | 推奨サイズ M4バインド又はトラス小ネジ

- 2段引、引抜可能です。
- 底板と引出しの間隔の精度が必要です。
- 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。

| 種類      | メンバ長さ(L±0.8) | ストロークS(±3) | 許容荷重(kgf/本) |
|---------|--------------|------------|-------------|
| S109-12 | 324          | 216        | 11.7        |
| S109-14 | 375          | 267        | 10.7        |
| S109-16 | 425          | 305        | 10.2        |
| S109-18 | 476          | 318        | 9.2         |
| S109-20 | 527          | 368        | 8.5         |
| S109-22 | 578          | 419        | 7.4         |
| S109-24 | 629          | 445        | 6.7         |
| S109-26 | 679          | 495        | 6.2         |

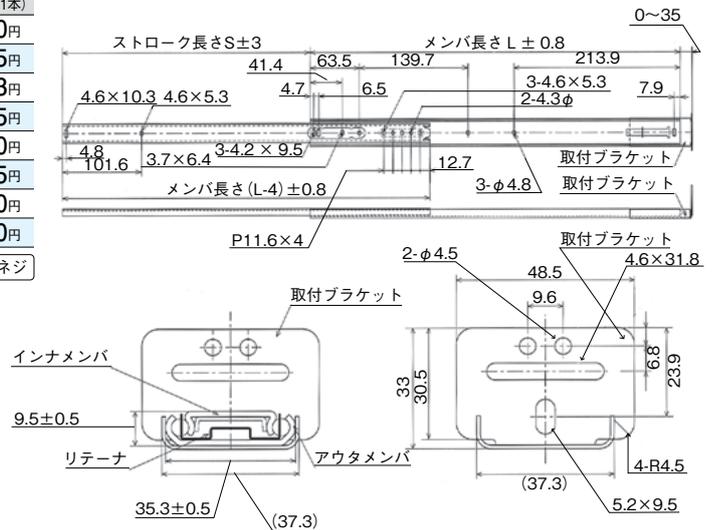

2段引 (シングルスライド)

引抜可能 ブレーキストップ

軽量底引用 OA機器、システム家具

耐摩安全クックス  
つまみ取手引手  
キャスター  
回転盤  
アジャスター  
スライドレール




## スチール スムースライドD301 自動解除

| 商品コード | 種類      | 仕上   | 1ケース | 税別上代価格(1組) |
|-------|---------|------|------|------------|
| 77183 | D301-12 | ユニクロ | 5組   | 7,375円     |
| 77184 | -14     | 〃    | 〃    | 7,750円     |
| 77185 | -16     | 〃    | 〃    | 8,125円     |
| 77186 | -18     | 〃    | 〃    | 8,625円     |
| 77187 | -20     | 〃    | 〃    | 9,125円     |
| 77188 | -22     | 〃    | 〃    | 9,500円     |
| 77189 | -24     | 〃    | 〃    | 10,000円    |
| 77190 | -26     | 〃    | 〃    | 10,500円    |
| 77191 | -28     | 〃    | 〃    | 10,875円    |

2本1組 | 最小販売単位1組 | 捻子ナシ | 推奨サイズ M4バインド又はトラス小ネジ

- 3段引、引抜可能です。
- 側板と引出しの間隔の精度が必要です。
- 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。

| 種類        | メンバ長さ L(±0.8) | ストローク S(±3) | D301シリーズ 取付穴(mm) |       |       |       |       |       | 許容荷重 (kgf/組) |
|-----------|---------------|-------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
|           |               |             | A                | B     | C     | D     | E     | F     |              |
| D301-12C3 | 305.0         | 327.2       | —                | —     | —     | 260.3 | 273.0 | —     | 63.5         |
| D301-14C3 | 356.0         | 377.9       | —                | —     | 298.4 | 311.1 | 323.8 | —     | 59.8         |
| D301-16C3 | 406.0         | 428.7       | —                | —     | 349.2 | 361.9 | 374.6 | 250.8 | 56.6         |
| D301-18C3 | 457.0         | 479.5       | 212.7            | —     | 400.0 | 412.7 | 425.4 | 301.6 | 52.6         |
| D301-20C3 | 508.0         | 530.3       | 238.1            | 365.1 | 450.8 | 463.6 | 476.2 | 352.4 | 48.4         |
| D301-22C3 | 559.0         | 581.2       | 263.5            | 415.9 | 501.6 | 514.3 | 527   | 403.2 | 45.3         |
| D301-24C3 | 610.0         | 631.9       | 288.9            | 466.7 | 552.4 | 565.1 | 577.8 | 454.0 | 42.1         |
| D301-26C3 | 660.0         | 682.7       | 314.3            | 517.5 | 603.2 | 615.9 | 628.6 | 504.8 | 39.0         |
| D301-28C3 | 711.0         | 733.5       | 339.7            | 568.3 | 654.0 | 666.7 | 679.4 | 555.6 | 36.2         |

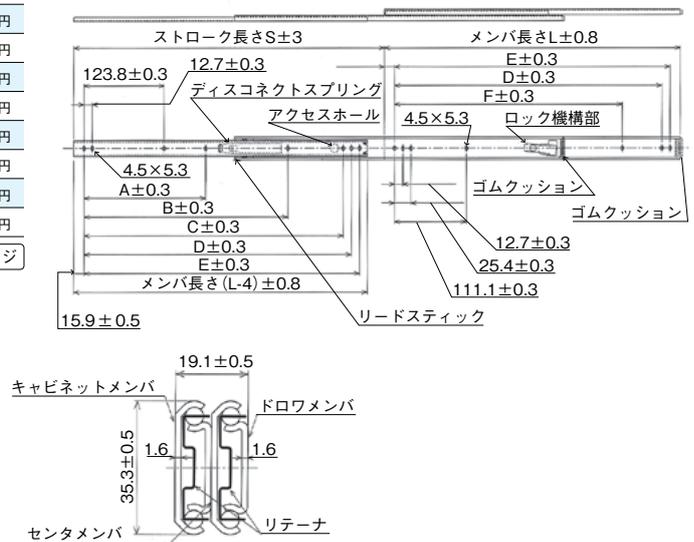

3段引 (ダブルスライド)

引抜可能 自動解除

中量用 OA機器、システム家具、ストッカー