


# 他社製品との性能差

ステンレス用月光ドリルで10mm径ドリルで6mm厚  
ステンレス板に穴あけの場合

Drilling Comparison: Drilling with 10 mm drill bits on 6 mm thickness stainless steel

※当社比

抜群の切れ味は  
先端形状に  
秘密が！！

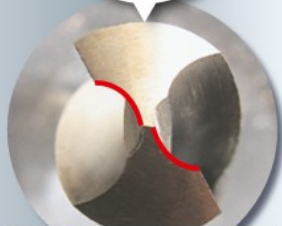


**月光ドリル**  
刃先形状  
GEKKOU DRILL Edge shape



他社製ステンレス用ドリル  
Competitor's Drill

切削時間

Time

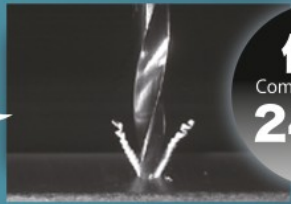

他社  
Competitor's Drill  
**240秒**  
secs

月光  
GEKKOU DRILL  
**20秒**  
secs

あの  
ステンレスが

**数秒で  
貫通!**

ドリル寿命

Durability



他社  
Competitor's Drill  
**38穴**  
holes


月光  
GEKKOU DRILL  
**268穴**  
holes

1本で他社の

**7倍!**  
times

仕上げ形状

Result

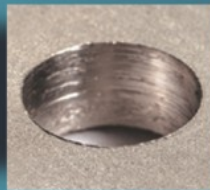

バリもなく **真円!**

## ステンレス用商品一覧

HSS Co

HSSCo  
コバルドハイス  
(MADE IN JAPAN)  
Material HSSCo



プリスターパック  
型式: GKP (81種類)  
Blister pack: GKP 81kinds  
2.5~13.0



サイズ別袋入り  
型式: GKD  
(72種類)  
Bag type: GKD 72kinds  
2.5~10.0



型式: GK-7P  
Total: 7bits in plastic case  
7サイズ×1本  
樹脂ケース入り  
2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3



型式: GK-22P  
Total: 22bits in plastic case  
22サイズ×1本  
樹脂ケース入り  
2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0  
8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0



六角軸プリスターパック  
型式: 6GK (29種類)  
Blister pack: 6GK 29kinds  
2.0~10.0



六角軸セット  
型式: 6GK10P  
Total: 10bits  
8サイズ×1本 1サイズ×2本  
2.0 2.5 3.0 3.2 3.5×2本  
4.0 4.5 5.0 6.0

鉄工用・ステンレス用共通



118°  
先端角  
Point angle



円すい  
円すい  
Cone



再研磨可能  
Re-grinding

### 丸軸 ステンレス用丸軸 プリスターパック 型式: GKP (81種類)

直径 (DIA)	入数quantity		標準在庫 Stock	直径 (DIA)	入数quantity		標準在庫 Stock	直径 (DIA)	入数quantity		標準在庫 Stock	直径 (DIA)	入数quantity		標準在庫 Stock	直径 (DIA)	入数quantity		標準在庫 Stock
	GKD	GKP			GKD	GKP			GKD	GKP			GKD	GKP			GKD	GKP	
2.5	10本	1本	○	4.3	10本	1本	○	5.7	10本	1本		7.1	10本	1本		8.5	5本	1本	○
3.0	10本	1本	○	4.4	10本	1本		5.8	10本	1本		7.2	10本	1本		8.6	5本	1本	○
3.1	10本	1本	○	4.5	10本	1本	○	5.9	10本	1本		7.3	10本	1本		8.7	5本	1本	○
3.2	10本	1本	○	4.6	10本	1本		6.0	10本	1本	○	7.4	10本	1本		8.8	5本	1本	
3.3	10本	1本	○	4.7	10本	1本		6.1	10本	1本		7.5	10本	1本	○	8.9	5本	1本	
3.4	10本	1本	○	4.8	10本	1本	○	6.2	10本	1本		7.6	10本	1本		9.0	5本	1本	○
3.5	10本	1本	○	4.9	10本	1本		6.3	10本	1本		7.7	10本	1本		9.1	5本	1本	
3.6	10本	1本	○	5.0	10本	1本	○	6.4	10本	1本		7.8	10本	1本		9.2	5本	1本	
3.7	10本	1本		5.1	10本	1本	○	6.5	10本	1本	○	7.9	10本	1本		9.3	5本	1本	
3.8	10本	1本	○	5.2	10本	1本	○	6.6	10本	1本		8.0	10本	1本	○	9.4	5本	1本	
3.9	10本	1本		5.3	10本	1本	○	6.7	10本	1本	○	8.1	5本	1本		9.5	5本	1本	○
4.0	10本	1本	○	5.4	10本	1本		6.8	10本	1本	○	8.2	5本	1本		9.6	5本	1本	
4.1	10本	1本	○	5.5	10本	1本	○	6.9	10本	1本		8.3	5本	1本		9.7	5本	1本	
4.2	10本	1本	○	5.6	10本	1本		7.0	10本	1本	○	8.4	5本	1本		9.8	5本	1本	

※標準在庫以外に関しては、  
ご相談くださいませ。

六角軸  
プリスターパック

六角軸  
HEX

### 六角軸 ステンレス用六角軸 プリスターパック 型式: 6GK (29種類)

直径 (DIA)	入数quantity		標準在庫 Stock	直径 (DIA)	入数quantity		標準在庫 Stock	直径 (DIA)	入数quantity		標準在庫 Stock	直径 (DIA)	入数quantity		標準在庫 Stock	直径 (DIA)	入数quantity		標準在庫 Stock
	6GK				6GK				6GK				6GK				6GK		
2.0	1本	○		3.0	1本	○		3.6	1本	○		5.2	1本	○		8.0	1本	○	
2.4	1本	○		3.2	1本	○		3.7	1本	○		4.5	1本	○		8.5	1本	○	
2.5	1本	○		3.3	1本	○		3.8	1本	○		4.8	1本	○		9.0	1本	○	
2.6	1本	○		3.4	1本	○		4.0	1本	○		5.0	1本	○		10.0	1本	○	
2.8	1本	○		3.5	1本	○		4.2	1本	○		5.1	1本	○					

6GK