


EGジョイント

EG90E / A・EG90E

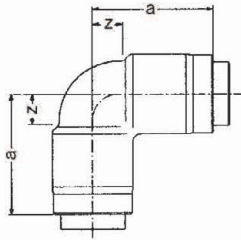

90°エルボ


EG90E (JIS G 3448用)

呼び径 (Su)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
13	44	9	1,300	80	5
20	49	12	1,610	40	5
25	54	15	2,370	30	5
30	61	18	4,290	10	1
40	70	22	5,250	10	1
50	76	26	5,950	5	1

A・EG90E (JIS G 3459用)

呼び径 (A)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
15	49	12	1,610	40	5
20	54	15	2,370	30	5
25	61	18	4,290	10	1
32	70	22	5,250	10	1
40	76	26	5,950	5	1

EG45E / A・EG45E

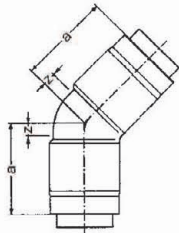

45°エルボ


EG45E (JIS G 3448用)

呼び径 (Su)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
13	40	5	1,720	80	5
20	43	6	2,030	40	5
25	46	7	3,050	30	5
30	52	9	4,700	10	1
40	59	11	5,780	10	1
50	62	12	7,260	5	1

A・EG45E (JIS G 3459用)

呼び径 (A)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
15	43	6	2,030	40	5
20	46	7	3,050	30	5
25	52	9	4,700	10	1
32	59	11	5,780	10	1
40	62	12	7,260	5	1

EGS / A・EGS

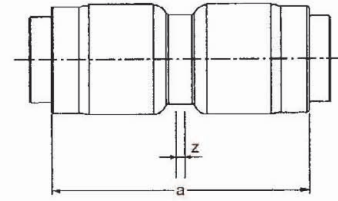

ソケット


EGS (JIS G 3448用)

呼び径 (Su)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
13	73	3	1,340	100	5
20	77	3	1,770	60	5
25	81	3	2,180	40	5
30	89	3	2,590	20	1
40	99	3	3,220	15	1
50	103	3	4,190	10	1

A・EGS (JIS G 3459用)

呼び径 (A)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
15	77	3	1,770	60	5
20	81	3	2,180	40	5
25	89	3	2,590	20	1
32	99	3	3,220	15	1
40	103	3	4,190	10	1

EGR / A・EGR

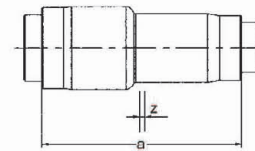

レジューサ

EGR (JIS G 3448用)

呼び径 (Su)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
20×13	74	2	1,770	60	5
25×13	76	2	2,400	50	5
25×20	78	2	2,400	40	5
30×20	82	2	2,970	30	1
30×25	84	2	2,970	25	1
40×20	87	2	3,670	15	1
40×25	89	2	3,670	15	1
40×30	93	2	3,670	15	1
50×20	89	2	4,590	10	1
50×25	91	2	4,590	10	1
50×30	95	2	4,590	10	1
50×40	100	2	4,590	10	1

A・EGR (JIS G 3459用)

呼び径 (A)	a	z	単価	ケース入数	袋入数
20×15	78	2	2,400	40	5
25×20	84	2	2,970	25	1
32×25	93	2	3,670	15	1
40×25	95	2	4,590	10	1
40×32	100	2	4,590	10	1

ダンボールの大きさは S:小(320×200×140mm)