


180° エルボ

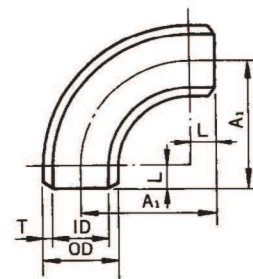

90° ネック付エルボ

単位: mm

L	A ₁	概略重量 (kg)																	径の呼び	
		90° エルボ						45° エルボ						180° エルボ						
		FSGP	Sch40	Sch80	Sch120	Sch160	XXS	FSGP	Sch40	Sch80	Sch120	Sch160	XXS	FSGP	Sch40	Sch80	Sch120	Sch160	A	B
—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	—	0.0	0.0	0.0	—	—	—	0.2	0.2	0.2	—	—	15	1 ¹ / ₂
—	—	0.1	0.1	0.1	—	0.2	—	0.1	0.1	0.1	—	0.1	—	0.2	0.2	0.3	—	—	20	3 ³ / ₄
16	54.1	0.1	0.2	0.2	—	0.3	—	0.1	0.1	0.1	—	0.1	—	0.3	0.3	0.4	—	0.5	25	1
16	63.6	0.3	0.3	0.3	—	0.4	0.6	0.1	0.1	0.2	—	0.2	0.3	0.5	0.5	0.7	—	0.9	32	1 ¹ / ₄
16	73.2	0.4	0.4	0.5	—	0.7	0.9	0.2	0.2	0.2	—	0.3	0.4	0.7	0.7	1.0	—	1.3	40	1 ¹ / ₂
16	92.2	0.6	0.7	0.9	—	1.3	1.6	0.3	0.3	0.4	—	0.7	0.8	1.3	1.3	1.8	—	2.7	50	2
18	113.3	1.1	1.4	1.8	—	2.3	3.2	0.6	0.7	0.9	—	1.2	1.6	2.2	2.7	3.6	—	4.7	65	2 ¹ / ₂
18	132.3	1.6	2.0	2.7	—	3.8	5.0	0.8	1.0	1.4	—	1.9	2.5	3.2	4.1	5.5	—	7.7	80	3
18	151.4	2.1	2.8	3.9	—	5.8	—	1.1	1.4	2.0	—	2.9	—	4.2	5.7	7.8	—	11.7	90	3 ¹ / ₂
18	170.4	2.9	3.8	5.4	6.8	8.0	9.8	1.5	1.9	2.7	3.4	4.0	4.9	5.8	7.7	10.7	13.5	16.1	100	4
20	210.5	4.5	6.5	9.1	11.9	14.5	16.9	2.3	3.2	4.6	6.0	7.3	8.5	9.0	13.0	18.3	23.8	29.0	125	5
22	250.6	7.1	9.9	15.0	19.1	23.7	27.8	3.5	5.0	7.5	9.6	11.8	13.9	14.2	19.9	30.0	38.2	47.4	150	6
25	329.8	14.4	20.1	30.5	42.5	52.5	50.8	7.2	10.1	15.3	21.3	26.2	25.4	28.8	40.3	61.0	—	—	200	8
30	411.0	25.4	35.4	56.2	77.6	101.0	90.6	12.7	17.7	28.1	38.8	50.4	45.3	—	—	—	—	—	250	10
30	487.2	38.1	56.2	92.7	132.0	168.0	132.0	19.0	28.1	46.4	65.9	84.0	66.0	—	—	—	—	—	300	12
—	—	56.7	79.0	132.0	188.0	236.0	—	28.4	39.5	66.0	94.1	118.0	—	—	—	—	—	—	350	14
—	—	74.3	118.0	194.0	274.0	350.0	—	37.1	59.0	97.2	137.0	175.0	—	—	—	—	—	—	400	16
—	—	94.2	168.0	274.0	391.0	—	—	47.1	84.1	137.0	196.0	—	—	—	—	—	—	—	450	18
—	—	117.0	220.0	372.0	528.0	—	—	58.3	110.0	186.0	264.0	—	—	—	—	—	—	—	500	20

注) ①90° ネック付エルボはGS、Sch40、Sch80について製作致します。

②LG (Light Gaugeの略) は、径の呼び14B (350A) 以上のものの、7.9の呼び厚さを示す記号です。

左記表の径の呼び16B~24B (400A~600A) についてはシームレスまたは電縫管により製作致します。

ただし、XSの電縫管は除きます。

径の呼び24B (600A) については厚さSch80まで製作致します。

☆ 概略重量は基準寸法による計算値であり、炭素鋼の比重 7.85g/cm³ を使用しています。