



除菌フィルタ・インラインタイプ

# SFS10-FP2 Series

- 接続口径：Rc1/4、Rc3/8  
ワンタッチ継手φ8、φ10、φ12




## 仕様

項目	樹脂タイプ		ステンスタイプ
	SFS10-(※1)(※2)		SFS10-(※1)(※2)-M
使用流体	圧縮空気、N <sub>2</sub>		
IN側口径(※1)	ワンタッチ継手φ8、φ10、φ12、 Rc1/4、Rc3/8から選択		Rc1/4、Rc3/8から選択
OUT側口径(※2)			
耐圧力 MPa	1.5		2.25(圧縮空気)、1.5(N <sub>2</sub> )
耐差圧力 MPa	0.5		
使用圧力 MPa	-0.095~0.99		-0.095~1.5(圧縮空気)、-0.095~0.99(N <sub>2</sub> )
周囲温度・流体温度 ℃	5~45		
ろ過度 μm	0.01(除去効率99.99%)		
処理流量 ℓ/min(ANR)	300~400 注1		
質量 kg	ワンタッチ継手の場合	ねじタイプの場合	0.5
	0.15	0.11	
組立・検査・包装	クリーンルームにて一貫生産		
洗浄	脱脂洗浄		


注1：1次圧力0.7MPa、圧力降下0.03MPa時の初期流量です。(接続口径により変化します。)

## 流量特性


● SFS10-H8H8

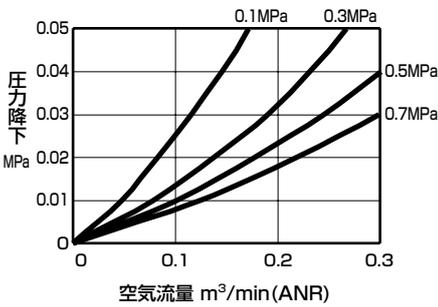

● SFS10-H10H10  
● SFS10-88

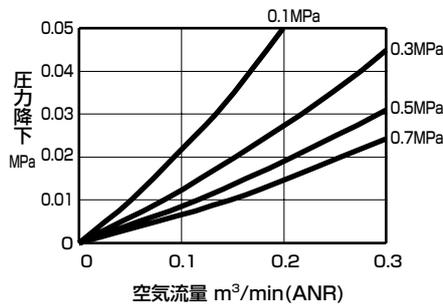

● SFS10-H12H12  
● SFS10-1010

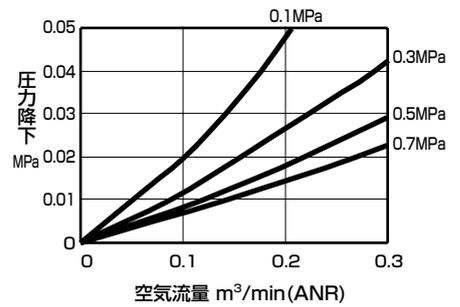

## 形番表示方法

● 樹脂タイプ

SFS10 - H8 H8 - FP2

機種形番

① IN側管接続口径

② OUT側管接続口径

① IN側管接続口径	
H8	φ8
H10	φ10
H12	φ12
8	Rc1/4
10	Rc3/8
② OUT側管接続口径	
H8	φ8
H10	φ10
H12	φ12
8	Rc1/4
10	Rc3/8

● ステンスタイプ(受注生産)

SFS10 - 8 8 - M - FP2

機種形番

① IN側管接続口径

② OUT側管接続口径

① IN側管接続口径	
8	Rc1/4
10	Rc3/8
② OUT側管接続口径	
8	Rc1/4
10	Rc3/8

注1：製品には取付けねじ(M3×40)、平座金、ばね座金が各2個添付されます

● 交換用エレメント単品形番(エレメント1個、Oリング2個)

・樹脂タイプ用：SFS10-E    ・ステンスタイプ：SFS10-E-M