


F.R.L
F
R
L
圧力SW
残圧排出弁
スロースタートバルブ
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンパブルFRL
屋外FR
FRL(開閉機器)
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
エアホース
スピードコントローラ
サイレンサ
逆止弁・チェック弁他
継手・チューブ
エアユニット
精密機器
機械式・電子式圧力SW
音響・密着確認SW
エアセンサ
クーラント用圧力SW
気体流量センサコントローラ
水用流量センサ
全空圧システム(トータルエア)
全空圧システム(ガソム)
冷凍式ドライヤ
乾燥剤式ドライヤ
高分子膜式ドライヤ
メインラインフィルタ
ドレン排出器他
巻末

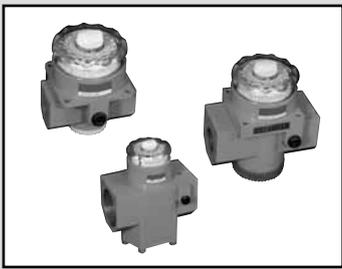

ダイヤルエアレギュレータ

2302・2303・2304 Series

圧力調整が容易なダイヤル付。大流量の制御も可能。

● 接続口径：Rc 1/4~Rc2




仕様

項目	2302-2C・3C・4C・6C	2303-6C・8C・10C	2304-12C・16C
使用流体	圧縮空気		
最高使用圧力 MPa	2.06		
耐圧力 MPa	3.09		
周囲温度・流体温度 °C	5~65		
設定圧力 MPa	0.05~1.08		
リリーフ	リリーフ機構付		
接続口径 Rc	1/4・3/8・1/2・3/4	3/4・1・1 1/4	1 1/2・2
質量 kg	1	1.8	4
コンスタントブリード量 ℓ/min ANR	3以下 (空気消費量)		


注1：1次側圧力は設定圧力よりも0.1MPa以上高くしてください。
注2：ダイヤルの目盛は目安です。正確な2次圧力は圧力計で確認してください。

流量特性


● 2302

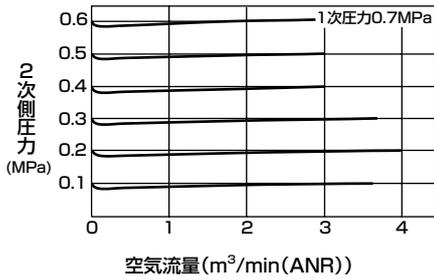

● 2303

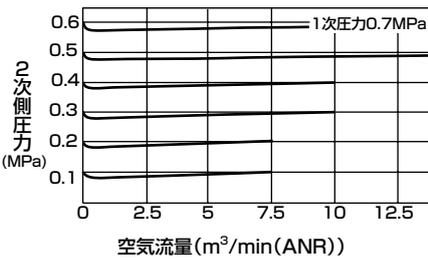


● 2304

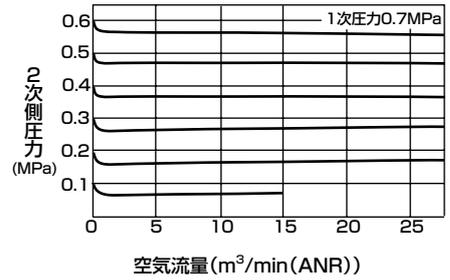


圧力特性

● 2302

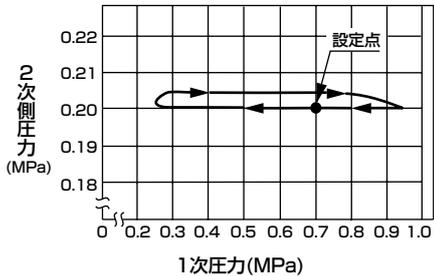

● 2303

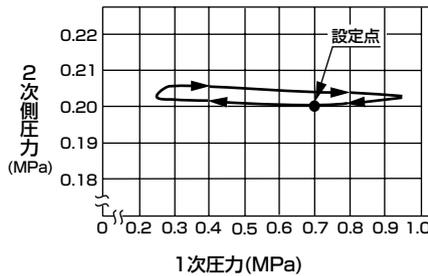

● 2304

