



エアファイバ (ワンタッチ継手用)

- 外径：φ1.8×内径：φ1.2
- 帯電防止タイプ (UP-9402-F1)
- クリーンタイプ (EH-5802)



仕様

形番	帯電防止タイプ UP-9402-F1	クリーンタイプ EH-5802
使用流体	圧縮空気	
使用圧力(20℃)(注1)	-100kPa~0.8MPa	-100kPa~1.0MPa
周囲温度	-10~60(但し凍結なきこと)	
外径×内径	φ1.8×φ1.2	
内径精度	±0.1	
外径精度	±0.1	
デュロメータ硬さ	HDA 94	HDD 58
最小曲げ半径(JIS B 8381)	4	5
最小取付け半径	4	7
破壊圧力(20℃)	2.5	3.8
体積抵抗率	10 ¹⁰ ~10 ¹²	-
材質	帯電防止ウレタン	特殊ポリオレフィン
色	黒色・白色・透明・透明青・透明緑・黄色(注2)・赤色(注2)	黒・透明
適用継手	PG,CGシリーズ(ワンタッチタイプ)注3	


注1：使用圧力は「周囲温度と圧力(使用・破壊)の関係」のグラフを参照ください。

注2：黄色、赤色は受注生産品となります。

注3：パーブ継手 (PTN※) には使用できません。

形番表示方法


● 帯電防止タイプ

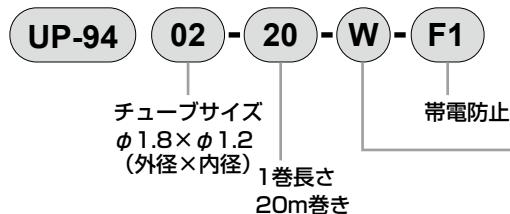

チューブ色	
無記号	黒
W	白
C	透明
CB	透明青
CG	透明緑
Y	黄色(注)
R	赤(注)

注：受注生産品です。

● クリーンタイプ

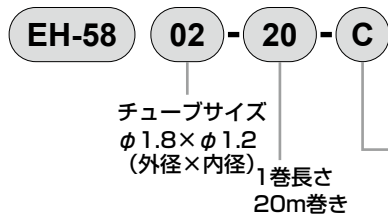

チューブ色	
無記号	黒
C	透明