



# MHPS Series

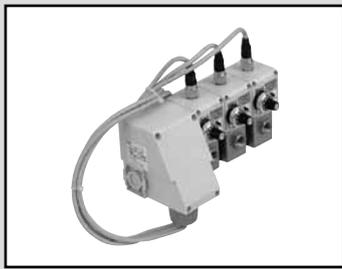

## 仕様

基本仕様は1148ページの単体と同じです。

## 形番表示方法

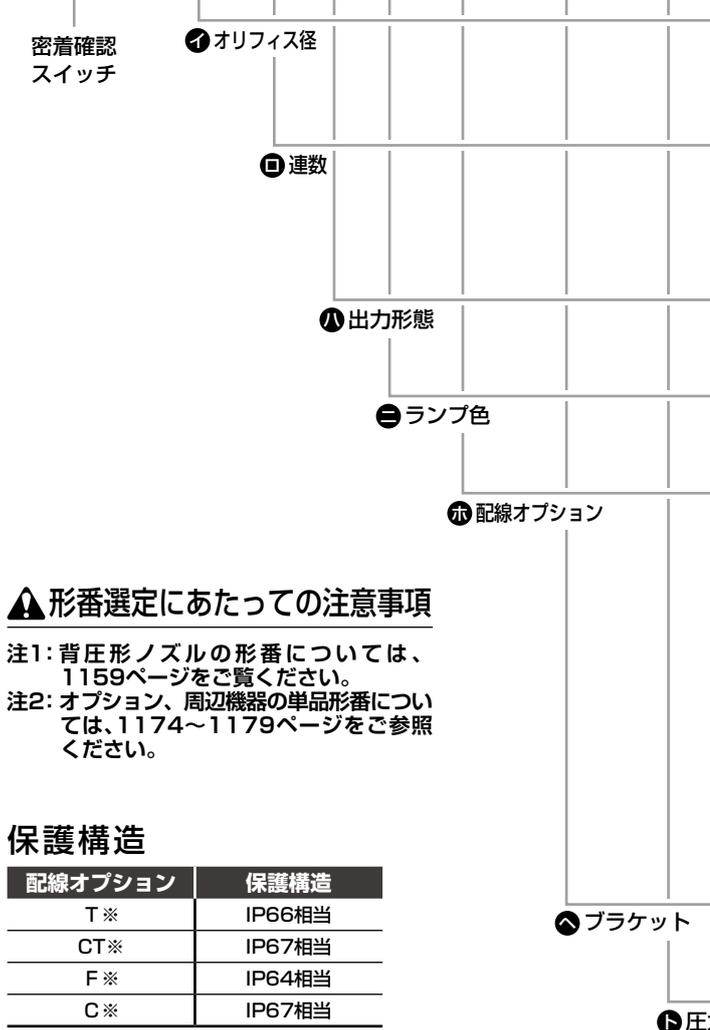

記号	内容
<b>① オリフィス径</b>	
05	φ0.5
07	φ0.7
10	φ1.0
<b>② 連数</b>	
2	2連
3	3連
4	4連
5	5連
<b>③ 出力形態</b>	
N	NPNオープンコレクタ
P	PNPオープンコレクタ
<b>④ ランプ色</b>	
G	緑
Y	黄
<b>⑤ 配線オプション</b>	
F	DIN端子箱 (Pg11)
C0	コネクタ (ケーブル無し)
C1	コネクタ (ケーブル1m添付)
C3	コネクタ (ケーブル3m添付)
C5	コネクタ (ケーブル5m添付)
CTL	コネクタ形集中端子箱左側組付け
CTR	コネクタ形集中端子箱右側組付け
TL	リード線形集中端子箱左側組付け
TR	リード線形集中端子箱右側組付け
T1	リード線形集中端子箱 (左1つ目付)
T2	リード線形集中端子箱 (左2つ目付)
T3	リード線形集中端子箱 (左3つ目付)
T4	リード線形集中端子箱 (左4つ目付)
<b>⑥ ブラケット</b>	
無記号	ブラケットなし
B	ブラケット付
<b>⑦ 圧力計</b>	
無記号	圧力計なし
G2	セフティマーク付圧力計添付 (G40D-8-P02-S501)
GW2	セフティマーク付圧力計組付 (G40D-8-P02-S501)

### ⚠ 形番選定にあたっての注意事項

- 注1: 背圧形ノズルの形番については、1159ページをご覧ください。  
 注2: オプション、周辺機器の単品形番については、1174~1179ページをご参照ください。

## 保護構造

配線オプション	保護構造
T※	IP66相当
CT※	IP67相当
F※	IP64相当
C※	IP67相当

注: 下記の条件でご使用いただくようお願いいたします。  
 ①配管・配線済みで、加圧状態であること。  
 ②端子箱への配線には、防水性のプッシュを使用すること。

## 端子箱取付位置関係図

