


中形メカニカルバルブ

MM Series

電気機器の小形リミットスイッチに相当し、
機械的な検出により動作する空気圧制御用中形 3 方弁です。

● 接続口径：Rc1/8、φ4

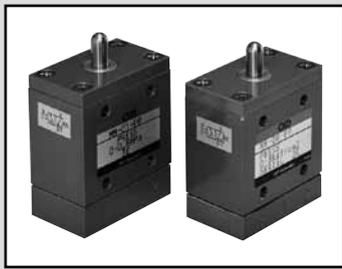

仕様

項目	MM-00 ノーマルクローズ	MM-01 ノーマルクローズ	MM-10 ノーマルオープン	MM-11 ノーマルオープン
使用流体	圧縮空気			
弁構造	ポペット弁			
最低使用圧力 MPa	0			
最高使用圧力 MPa	0.8			
耐圧力 MPa	1.2			
接続口径	Rc1/8	φ4	Rc1/8	φ4
有効断面積 mm ²	2.5	1.6	2.5	1.6
周囲温度 °C	5~60			
流体温度 °C	5~60			

注：ノーマルオープン弁は、受注生産品です。

形番表示方法



① 加圧方式の区分

② 接続ポート方式の区分

③ 作動アクチュエータの種類

記号	内容
① 加圧方式の区分	
0	ノーマルクローズ弁
1	ノーマルオープン弁(受注生産品)
② 接続ポート方式の区分	
0	Rc1/8ねじ
1	ワンタッチ継手φ4
③ 作動アクチュエータの種類	
PP	ピンプランジャ形
RA	ローラアーム形
RAA	アジャストローラレバー形
RAB	ローラレバー形
RAC	ローラレバー形
RAD	ロッドレバー形
RAE	ワイヤーレバー形
RAF	スプリングロッド形